

Human Machine Interface – HMI
Pult-Sortiment | Stahlblech
Einteiliges Stahlblech Pult | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)



**Material:**

Korpus und Tür: 1,5 mm Stahlblech. Rückwand: 1,5 mm Stahlblech.
Bodenplatten: 1,2 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte: 2,5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus:

Gekantet und nahtgeschweißt. Integrierter Sockel.

Türen und Paneele:

Einfach gekantete Oberfläche mit Scharnieren. Erlauben Rechts- und Linksanschlag der Basistür. Winkel der Oberfläche 12° von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante erlauben eine 80°-Öffnung der oberen Tür. Die obere Tür wird durch mechanische, selbstarretierende / -lösende Türarretierungen gehalten. Doppeltüren als Basistüren sind im 1200 mm und 1600 mm breiten Pult enthalten.

Montageplatte:

Standard-Montageplatte im unteren Teil.

Schließung:

3 mm DIN DB Schösser am Pultdeckel. An der Basis 2 Stück DIN DB 3 mm Schließungen. Weitere Optionen als Zubehör. Siehe Wandgehäuseschließungen.

Kabeleinführung:

Kabeleinführung von unten. Bodenblech im Beipack.

Erdung:

M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

Oberfläche:

RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart:

Eintürig: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Zertifikate:

CE, CSA, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Lieferumfang:

Montageplatte und Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette geliefert.



Abmessungstabelle | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (eintürig); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (doppeltürig)


Stahlblech

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe	Artikelnr.
H	B	T	h	b	t	
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5


Achtung: Nur 1200 mm und 1600 mm breite Pulte sind doppeltürig.



Eintürig

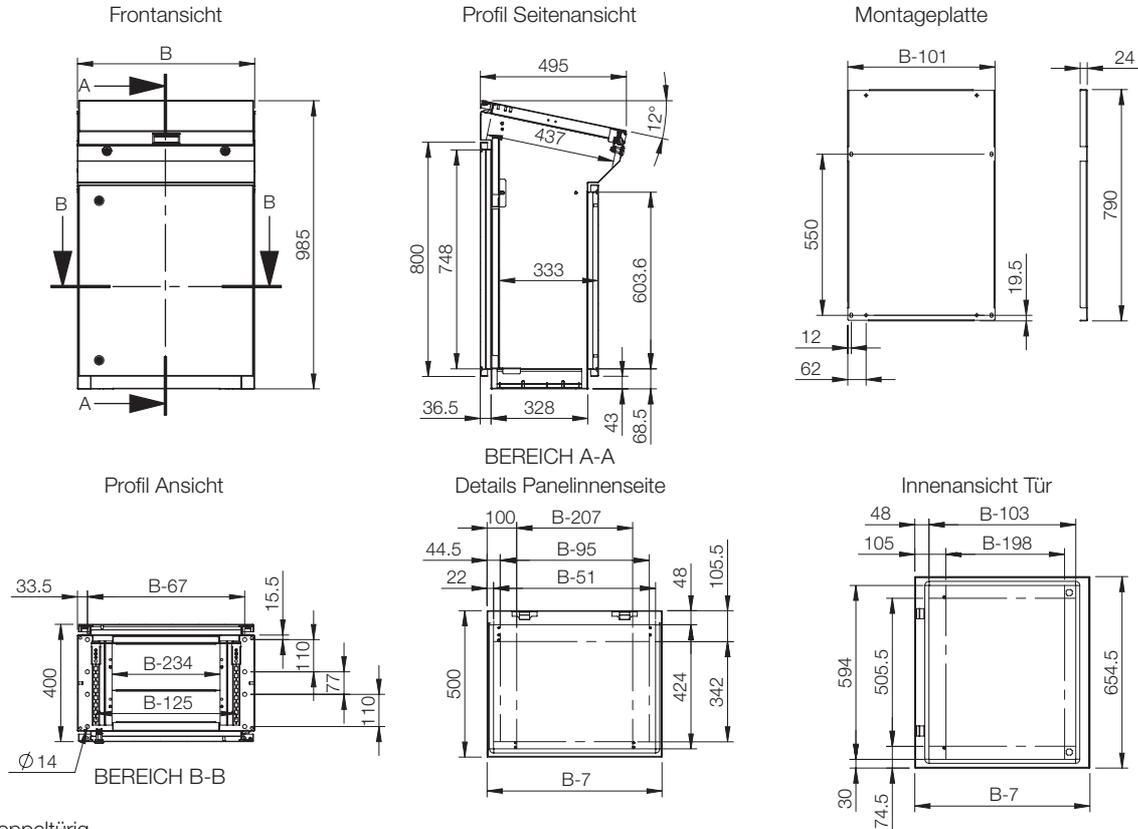

Doppeltürig

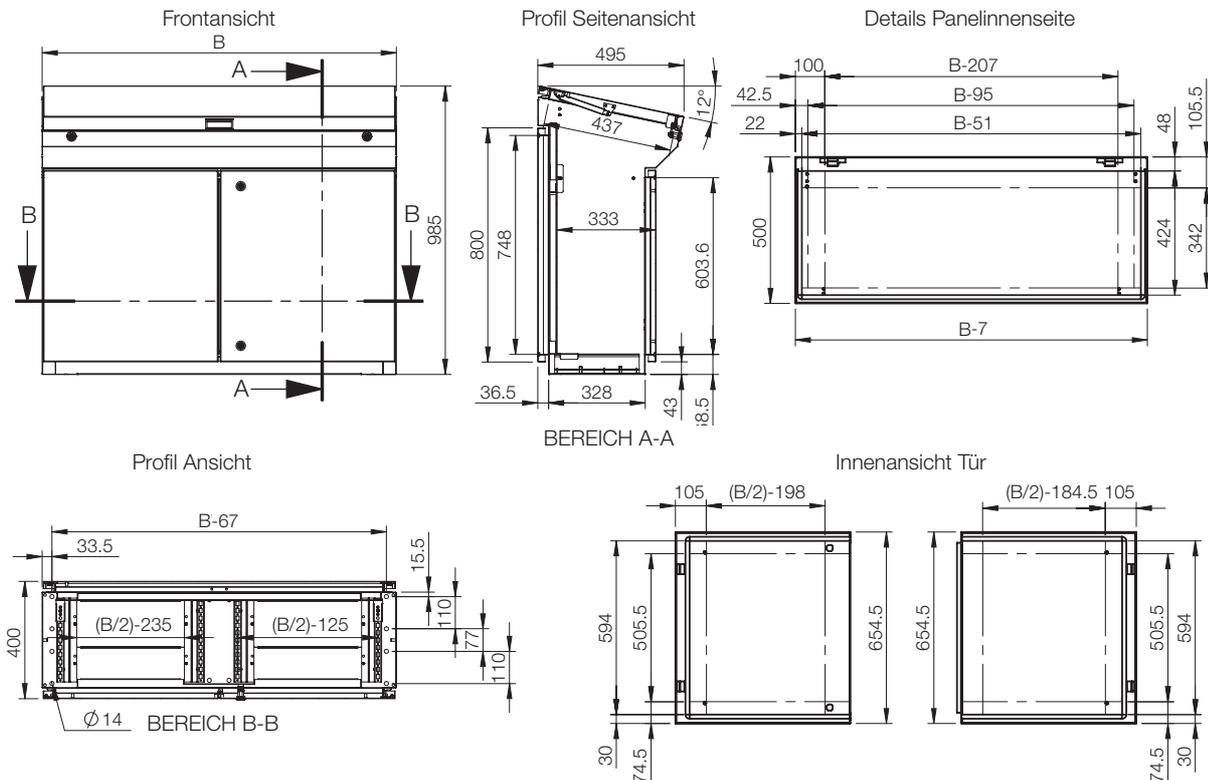

Zubehörmatrix | MPG

						
Pult				Montage		
	H	B	T	Montageplatte	Tiefenverstellungssatz für Montageplatte	Vertikale Türmontageprofile
MPG06R5	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	KMB700
MPG08R5	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	KMB700
MPG10R5	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	KMB700
MPG12R5	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	KMB700
MPG16R5	985	1600	400	GCPZ16	MPGDA01	KMB700

							
Pult				Befestigung			
	H	B	T	Sockel vorne/hinten (Höhe 100 mm)	Sockel seitlich (Höhe 100 mm)	Sockel vorne/hinten (Höhe 200 mm)	Sockel seitlich (Höhe 200 mm)
MPG06R5	985	600	400	PF1060	PST1040	PF2060	PST2040
MPG08R5	985	800	400	PF1080	PST1040	PF2080	PST2040
MPG10R5	985	1000	400	PF1100	PST1040	PF2100	PST2040
MPG12R5	985	1200	400	PF1120	PST1040	PF2120	PST2040
MPG16R5	985	1600	400	2x PF1080	PST1040	2x PF2080	PST2040