


型式表示方法

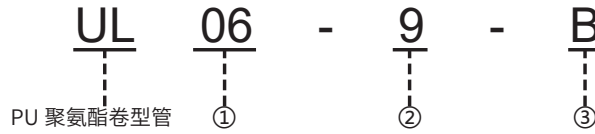

产品特点

- 最适用于气风枪或其他气动工具的配管。
- 可用于设备移动部件处的紧凑配管，不会损伤接头。



① 管材直径

代码	04	06	08	10	12
外径 X 内径 (mm)	Ø4XØ2.5	Ø6XØ4	Ø8XØ5	Ø10XØ6.5	Ø12XØ8

② 管材长度 (卷管拉直长度)

代码	3	6	9	12	15
管长 (m)	3	6	9	12	15

注：其他长度可定制

③ 管材颜色

代码	B	BU	C
颜色	黑色	蓝	透明

技术规格

使用流体	空气, 水 (有一定的条件 *1-3)
最大压力范围 (MPa)	0.8 (20°C 65%RH 条件下 *4)
负压范围 (kPa)	-100
使用温度范围 (°C)	-15-60 (不可冻结)

注意事项

- ※1. 使用水的时候，请把波动压力控制在最大压力范围以下。
- ※2. 接上快速接头使用水的时候，请必须使用插入环。
- ※3. 可使用自来水。使用其他水时请咨询本司。
- ※4. 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时，请根据上述破坏压力曲线判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时，由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

爆破压力曲线 (参考值)

