

真空吸盘 - 低矮喷嘴型



【适用于工件比较小、比较轻的场合】

例：吸盘 G-P2 -08 AN N

吸盘 + 螺钉 G-P2 - T 08 AN N -A5

①吸盘盘径 ● 低矮喷嘴型 ②吸盘材质 ● ③安装方式 ●

①吸盘盘径

单位：mm

代码	05	08	11
盘径	Ø0.5	Ø0.8	Ø1.1

③安装方式

安装方式		规格
外螺纹	A4	M4X0.7
外螺纹	A5	M5X0.8


②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	Ø0.8~Ø1.1	-
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	Ø0.8~Ø1.1	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø0.8~Ø1.1	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180℃	红色	-	Ø0.8~Ø1.1	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；表中黄色字体表示畅销产品，货期短，性价比高。

“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图

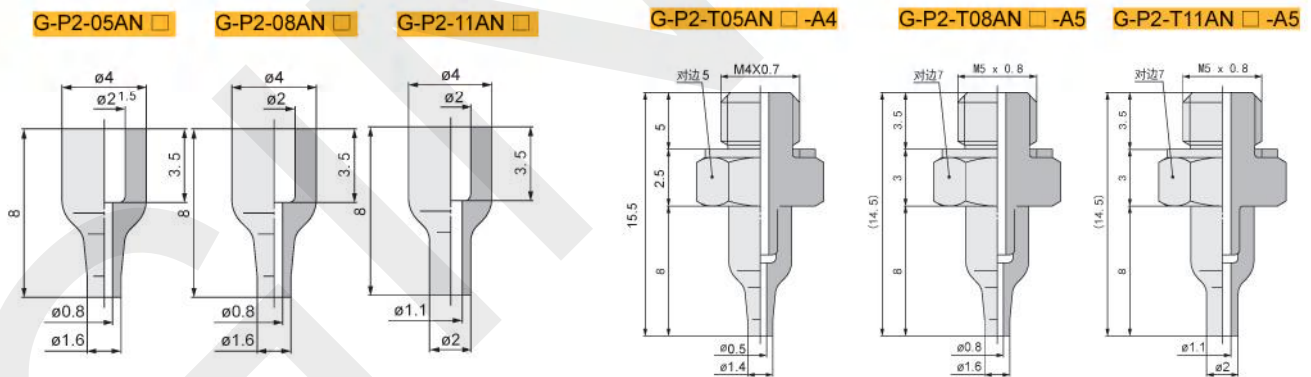

订货范例

G-P2-08ANS
G-P2-11ANS-A5