


HALFEN MONTAGESCHIENEN


Profile HLL 41/41 und 41/22


 
1 Montageschienen, Schrauben
2 Zubehör
3 Statik
4 Tragkonstruktionen
5 Konsolen
6 Rohrschellen, Rohrlager
7 Hinweise, Arbeitshilfen

HLL 41/41

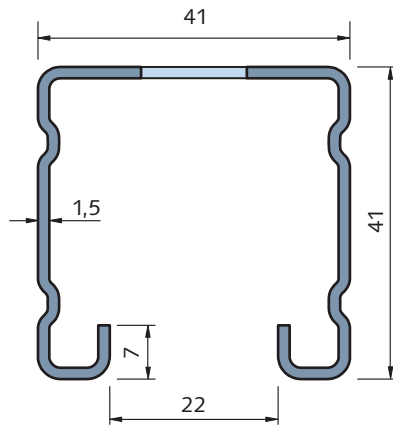

Nennmaße [mm]

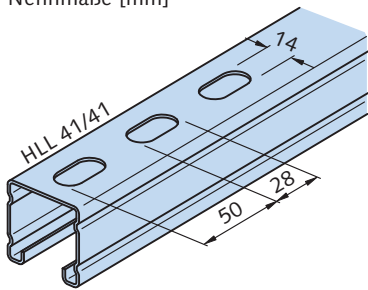

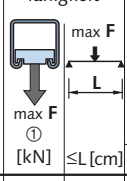
Materialausführ.	Bestell-Nr.	Standard = Auf Anfr. =	Profilge- wicht		Trägheits- moment		Widerstands- moment		Max. zuläss. Punkttrag- fähigkeit  max F [kN] ≤L [cm]	Biegetragfähigkeit bei Spannweite L 			
			G [kg/m]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]		0,50	1,00	1,50	
HLL 41/41	0282. ...	●	1,61	1,92	4,24	6,10	2,04	2,95	1,8	91,0	3,2	1,6	1,0

Länge: 6000 mm


Bestellbeispiel: HLL 41/41 - sv - 6000 oder Bestell - Nr. 0282.010-00002

① siehe Anmerkung © auf S. 55


Gewindeplatten, Schrauben

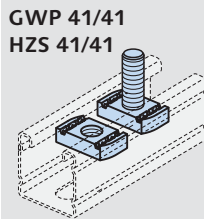

Seite 31

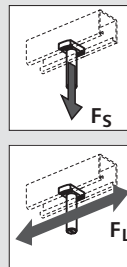

Profil - Zubehör

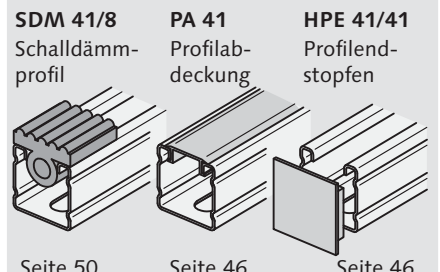


Seite 50


Seite 46



Seite 46

HLL 41/22

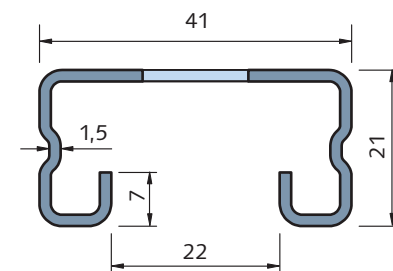

Nennmaße [mm]

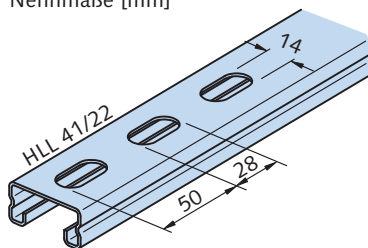

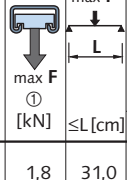 
Materialausführ.	Bestell-Nr.	Standard = Auf Anfr. =	Profilge- wicht		Trägheits- moment		Widerstands- moment		Max. zuläss. Punkttrag- fähigkeit  max F [kN] ≤L [cm]	Biegetragfähigkeit bei Spannweite L 			
			G [kg/m]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]		0,50	1,00	1,50	
HLL 41/22	0282. ...	●	1,14	1,33	0,75	3,67	0,71	1,78	1,8	31,0	1,1	0,4	0,2

Länge: 6000 mm


Bestellbeispiel: HLL 41/22 - sv - 6000 oder Bestell - Nr. 0282.010-00003

① siehe Anmerkung © auf S. 55


Gewindeplatten, Schrauben

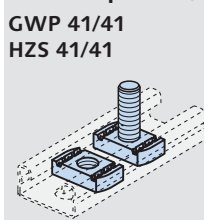

Seite 31

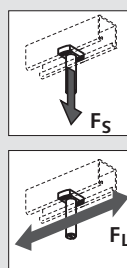

Profil - Zubehör

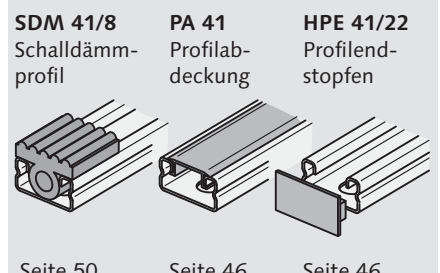

Seite 50

Seite 46

Seite 46

Konstruktive Änderungen vorbehalten