



# HALFEN MONTAGETECHNIK

## Rohrschellen Typ Alpha

### HRS - A Rohrschelle Alpha

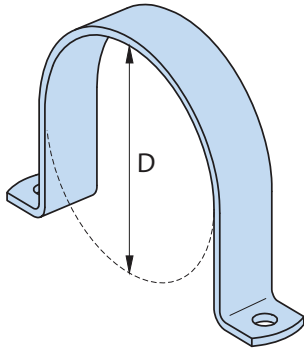

Montagehinweis:  
Rohrschellen Alpha mit Halfenschrauben vormontieren, dann auf Halfenschiene bzw. Konsole aufsetzen und festziehen.

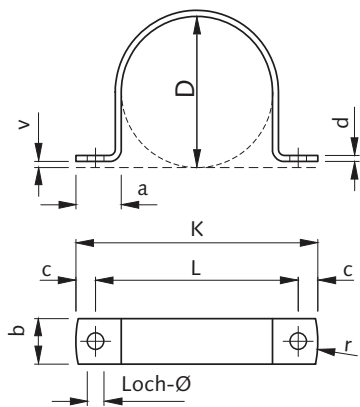

Bestellbeispiel: HRS - A - 168 - fv

Typ \_\_\_\_\_  
 Ø D [mm] \_\_\_\_\_  
 Ausführung \_\_\_\_\_  
 oder  
 Bestell - Nr.: **0311.010-00074**

Ausführung fv feuerverzinkt		Ausführung A4 Edelstahl A4		Spann- bereich von - bis [mm]	Loch Ø [mm]	Abmessungen						Vor- spann- maß v [mm]
Ø D [mm]	Bestell-Nr. 0311.010-	Ø D [mm]	Bestell-Nr. 0311.010-			b/d [mm]	L [mm]	K [mm]	a [mm]	c [mm]	r [mm]	
17	00048	17	00001	16 - 19	11 für M 10	25/2,5	51	77	30	13	19	2,75
21,5	00049	21,5	00002	20,5 - 23,5			55,5	81,5				
27	00050	27	00003	26 - 29			61	87				
33,5	00051	33,5	00004	32,5 - 35,5			67,5	93,5				
42,5	00052	42,5	00005	41,5 - 44,5			76,5	102,5				
48,5	00053	48,5	00006	47,5 - 50,5			82,5	108,5				
50	00054	50	00007	49 - 52			84	110				
56	00055	56	00008	55 - 58			90	116				
60	00056	60	00009	59 - 62			94	120				
64	00057	64	00010	63 - 66			98	124				
77	00058	77	00011	76 - 79			111	137				
80	00059	80	00012	79 - 82			114	140				
84	00060	84	00013	83 - 86	118	144						
89	00061	89	00014	88 - 91	123	149						
96	00062	96	00015	95 - 98	130	156						
100	00063	100	00016	98 - 102	11 für M 10	30/4	134	160	30	13	19	4
105	00064	105	00017	103 - 107			139	165				
110	00065	110	00018	108 - 112			144	170				
116	00066	116	00019	114 - 118			150	176				
125	00067	125	00020	123 - 127			159	185				
131	00068	131	00021	129 - 133			165	191				
137	00069	137	00022	135 - 139			171	197				
141	00070	141	00023	139 - 143	175	201						
150	00071	150	00024	148 - 152	184	210						
157	00072	157	00025	155 - 159	191	217						
160	00073	160	00026	158 - 162	13 für M 12	40/4	208	240	40	16	19	4
168	00074	168	00027	166 - 170			216	248				
176	00075	176	00028	174 - 178			224	256				
185	00076	185	00029	183 - 187			233	265				
200	00077	200	00030	198 - 202			248	280				
212	00078	212	00031	210 - 214			260	292				
218	00079	218	00032	216 - 220			266	298				
225	00080	225	00033	223 - 227	273	305						
235	00081	235	00034	233 - 237	283	315						
267	00083	267	00035	265 - 269	17 für M 16	50/5	317	367	50	25	28	5
273	00084	273	00036	271 - 275			323	373				
285	00085	285	00037	283 - 287			335	385				
326	00086	326	00038	324 - 328			376	426				
340	00087	340	00039	338 - 342	390	440						
355	00088	355	00040	353 - 357	17 für M 16	50/5	405	455	50	25	28	5
400	00089	400	00041	398 - 402			450	500				
406	00090	406	00042	404 - 408			456	506				
420	00091	420	00043	418 - 422			470	520				
429	00092	429	00044	427 - 431			479	529				
508	00093	508	00045	506 - 510			558	608				
525	00094	525	00046	523 - 527			575	625				
532	00095	532	00047	530 - 534			582	635				

● Standard    ○ auf Anfrage