


Gewindemuttern mit Schlüsselflächen, aus iglidur® J, Rechtsgewinde
iglidur® J – bester Verschleiß im Trockenlauf



Bestellschlüssel

JSRM-172220TR10x2

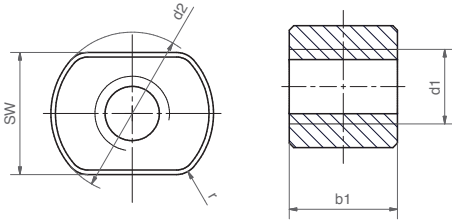


Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächentrag- anteil [mm²]	SW	d2	b1	r	Gewinde d1 x P	max. stat. F axial [N]	
JSRM-172220TR10x2	Neu!	282	17	22	20	3	TR10x2	1.128
JSRM-192624TR12x3	Neu!	394	19	26	24	3	TR12x3	1.576
JSRM-273624TR16x4	Neu!	526	27	36	24	5	TR16x4	2.108
JSRM-304540TR20x4	Neu!	1.130	30	45	40	6	TR20x4	4.520
JSRM-365048TR24x5	Neu!	1.620	36	50	48	8	TR24x5	6.480
JSRM-456060TR30x6	Neu!	2.542	45	60	60	10	TR30x6	10.168

Miniaturgewindemuttern, aus iglidur® J, Rechtsgewinde
iglidur® J – bester Verschleiß im Trockenlauf

zylindrisch

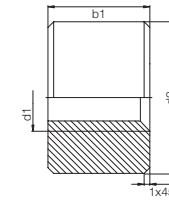

Bestellschlüssel


JSRM-1413M3



Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächentrag- anteil [mm²]	d2	b1	Gewinde d1 x P	max. stat. F axial [N]	
JSRM-1413M3	Neu!	56	14	13	M3x0,5	75
JSRM-1413M4	Neu!	74	14	13	M4x0,7	100
JSRM-1413M5	Neu!	91	14	13	M5x0,8	150
JSRM-1413M6	Neu!	112	14	13	M6x1	200

mit Flansch

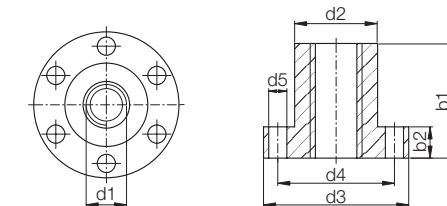

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächentrag- anteil [mm²]	d2	d3	d4	d5	b1	b2	Gewinde d1 x P	max. stat. F axial [N]	
JFRM-0913M3	Neu!	56	9	18	15,2	3,2	13	3	M3x0,5	75
JFRM-0913M4	Neu!	74	9	18	15,2	3,2	13	3	M4x0,7	75
JFRM-0913M5	Neu!	91	9	18	15,2	3,2	13	3	M5x0,8	75
JFRM-1315M6	Neu!	129	13	25	19	3,2	15	5	M6x1	175



Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste
www.igus.de/de/jsrm-sf



Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste
www.igus.de/de/jsrm-m
www.igus.de/de/jfrm-m