

Gehäuselager Q20




Bestellschlüssel  
QJRMT-05-20






- geschlossenes, anodisiertes Aluminiumgehäuse
- kurze Bauform oder Tandemgehäuse
- verdrehgesichert ohne 2. Führung
- freitragender Einbau
- Momentenaufnahme bis 10 Nm (Gr. 20)
- schmiermittelfrei
- passend für Vierkantprofil AWMQ-20 ► Seite 1113

QJRM-05-20

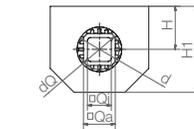

QJRMT-05-20

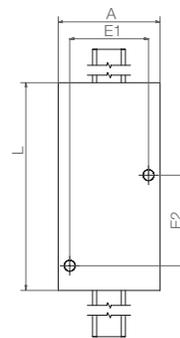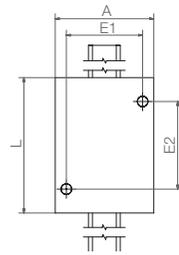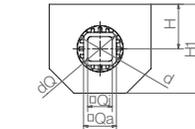

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewicht [kg]	A	H ±0,02	H1	dQ	Qa	Qi	E1 ±0,15	E2 ±0,15	d	L
QJRMT-05-20	0,55	62	27	54	25	20	15	48	55	28	85
QJRM-05-20	0,25	62	27	54	25	20	15	48	-	28	40


**Lieferzeit** ab Lager

**Preise** Online-Preisliste  
www.igus.de/de/QJRMT

Flanschlager




Bestellschlüssel  
QJFMT-02-20

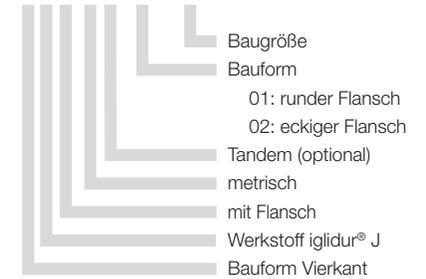


- Flanschlagergehäuse aus anodisiertem Aluminium
- runder Flansch (Version 01), eckiger Flansch (Version 02)
- normale Bauform oder als Tandemgehäuse
- verdrehgesichert ohne 2. Führung
- freitragender Einbau
- Momentenaufnahme bis 3 Nm (Gr. 10), 10 Nm (Gr. 20)
- schmiermittelfrei
- passend für Vierkantprofil AWMQ-10/-20 ► Seite 1113


QJFM-01

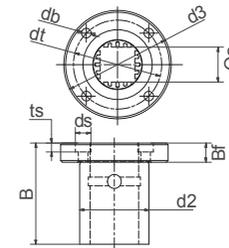


QJFM-02

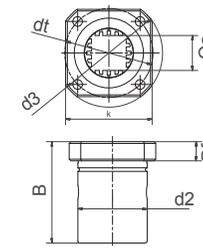

QJFMT-01

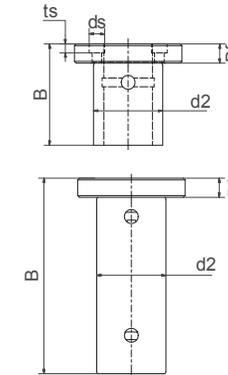

QJFMT-02

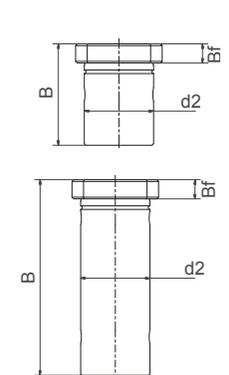

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewicht [kg]	k	d2 h7	Bf	dQ	Qa	Qi	d3 ±0,15	dt ±0,15	d	B	db	ds	ts
QJFMT-02-10	0,038	30	19	9	10	7,5	5	39	29	12	52	4,5	7,5	4,1
QJFMT-01-20	0,24	50	40	11	25	20	15	62	51	28	112	5,5	9,0	5,1
QJFMT-02-20	0,24	50	40	11	25	20	15	62	51	28	112	5,5	9,0	5,1
QJFM-02-20	0,14	50	40	11	25	20	15	62	51	28	58	5,5	9,0	5,1

**Lieferzeit** ab Lager

**Preise** Online-Preisliste  
www.igus.de/de/QJFMT