


Mehrgängige Trapezgewindemuttern, zylindrisch, aus iglidur® J, Rechtsgewinde  
iglidur® J – bester Verschleiß im Trockenlauf



Bestellschlüssel

JSRM-2624TR12x6P3

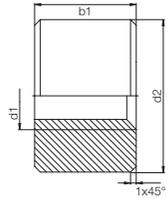

## Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächentrag- anteil [mm <sup>2</sup> ]	d2	b1	Gewinde d1 x P	max. stat.	
					F axial [N]	
JSRM-2624TR12x6P3	Neu!	395	26	24	TR12x6P3	1.343
JSRM-3024TR12x6P3	Neu!	395	30	24	TR12x6P3	1.343
JSRM-3024TR16x8P4	Neu!	527	30	24	TR16x8P4	1.792
JSRM-3632TR16x8P4	Neu!	752	36	32	TR16x8P4	2.557
JSRM-4036TR18x8P4	Neu!	904	40	36	TR18x8P4	3.074
JSRM-4540TR20x8P4	Neu!	1.130	45	40	TR20x8P4	3.842



Definition: mehrgängige Trapezgewinde

Beispiel Gewindesteigung 8P4



P4 = Abstand zum nächsten Gewindegang 4 mm

8P = Gewindesteigung 8 mm



Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste  
www.igus.de/de/jsrm-p




Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste  
www.igus.de/de/jfrm-p

Mehrgängige Trapezgewindemuttern, mit Bund, aus iglidur® J, Rechtsgewinde  
iglidur® J – bester Verschleiß im Trockenlauf

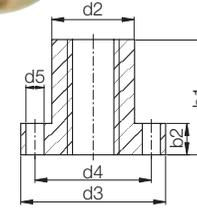

Bestellschlüssel

JFRM-2835TR12x6P3



## Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Flächentrag- anteil [mm <sup>2</sup> ]	d2	d3	d4	d5	b1	b2	Gewinde d1 x P	max. stat.	
									F axial [N]	
JFRM-2835TR12x6P3	Neu!	576	28	48	38	6	35	12	TR12x6P3	1.958
JFRM-2835TR16x8P4	Neu!	768	28	48	38	6	35	12	TR16x8P4	2.611
JFRM-2835TR18x8P4	Neu!	878	28	48	38	6	35	12	TR18x8P4	2.985
JFRM-3244TR20x8P4	Neu!	1.242	32	55	45	7	44	12	TR20x8P4	4.223