




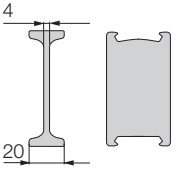




**Variante 1 | Trennsteg und Abstandhalter\*** (\*Für Anwendungen "auf der Seite")

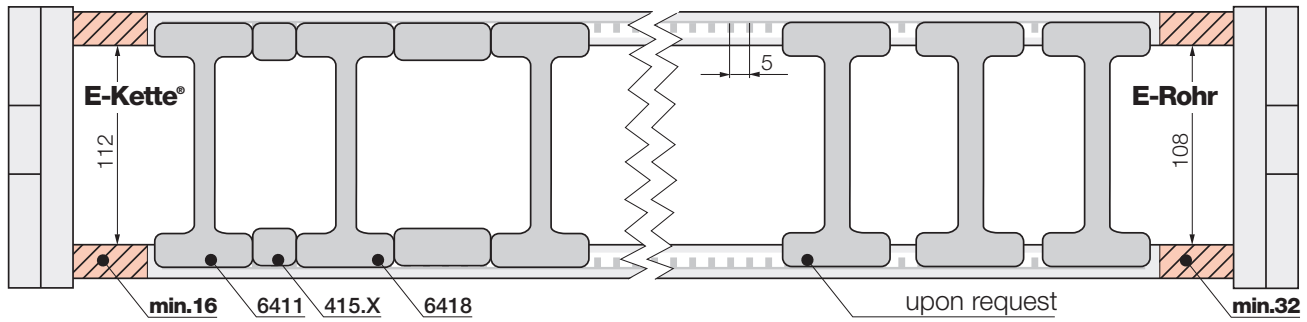

**Hinweis:** Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **E-Rohr: 32 mm | E-Kette: 16 mm**  
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

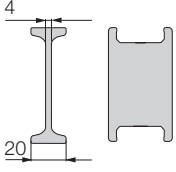 		<b>Trennsteg E-Ketten®</b>	
		unmontiert	<b>6401</b>
		<b>Klemmtrennsteg E-Ketten®</b>	
		unmontiert	<b>6408</b>
		<b>Abstandhalter* E-Ketten®</b>	
		unmontiert	<b>405.XX</b>
		montiert	<b>415.XX</b>

**Trennsteg 6401 (nur für E-Ketten®)**

Zur vertikalen Unterteilung. Bietet durch seinen breiten Fuß sicheres Standvermögen, auch bei dicken Leitungen und Schläuchen (Trennsteg für E-Rohre 1608 auf Anfrage).


 
**Klemmtrennsteg 6408 (nur für E-Ketten®)**

Für Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit (> 85%). Klemmt mit Presssitz. Empfehlung: Ein Klemmtrennsteg pro Kettenglied für bessere Montierbarkeit.

**Abstandhalter\* 405.XX (nur für E-Ketten®)**

Trennsteg können durch Abstandhalter in ihrer Position fixiert werden. Um eine Reduzierung der Innenhöhe um 2 mm zu vermeiden, können sie auch von außen auf den Öffnungssteg montiert werden (nicht bei langen Verfahrwegen). **XX = Breite Abstandhalter** (Wählbar 10, 15, 20, 30, 40 mm).


**Weitere Elemente zur Innenaufteilung**

		<b>Rollclip E-Ketten®</b>	
		unmontiert	<b>489.27</b>
		montiert	<b>490.27</b>

**Rollclip**

Minimiert den Abrieb von Schläuchen. Er wird einfach auf den Öffnungssteg geklemmt. Die beweglichen Rollen gleichen Bewegungen zwischen E-Kette® und Schlauch aus.

## Variante 2 | Zwischenböden

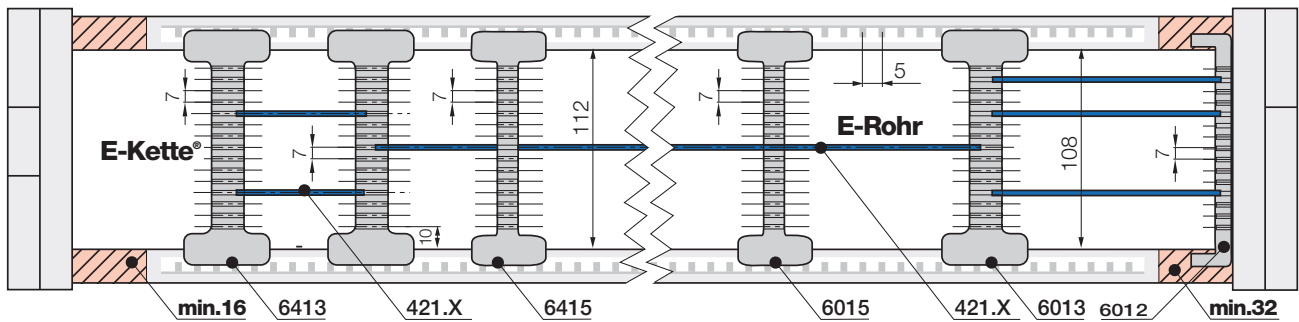

**Hinweis:** Bitte Mindestabstand zu den Seitenlaschen beachten! **E-Rohr: 32 mm** | **E-Kette: 16 mm**  
Standardmäßig werden igus® Trennsteg jedes 2. Kettenglied montiert!

		<b>Höhenschlitzsteg, offen</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>6405</b> montiert <b>6415</b>
		<b>Höhenschlitzsteg, offen</b> <b>E-Rohre</b> unmontiert <b>6005</b> montiert <b>6005</b>
		<b>Teilungssteg</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>6403</b> montiert <b>6413</b>
		<b>Teilungssteg</b> <b>E-Rohre</b> unmontiert <b>6003</b> montiert <b>6013</b>
		<b>E-Ketten® / E-Rohre</b> <b>E-Ketten®</b> unmontiert <b>6002</b> montiert <b>6012</b>
		<b>Zwischenboden</b> unmontiert <b>420.X</b> montiert <b>421.X</b>

### Höhenschlitzsteg 6405

(nur für E-Ketten®, einseitig offen)

Schnelle Montage - Nachträglicher Einbau in bestehende Aufteilung ohne Demontage möglich (oberste und unterste Raststufe nicht mit Zwischenboden belegbar)

### Höhenschlitzsteg 6005

(nur für E-Rohre, einseitig offen)

Erfüllt die gleichen Funktionen wie der Höhenschlitzsteg 6405 im E-Rohr 1608

### Teilungsstege 6403 (nur für E-Ketten®)

Für eine regalförmige Aufteilung mit Zwischenböden 420.X im Höhenraster von 7 mm (in 15 Stufen).

### Teilungsstege 6003 (nur für E-Rohre)

Erfüllt die gleichen Funktionen wie der Teilungsstege 6403 im E-Rohr 1608

### Seitenplatte 6002 (E-Ketten®/E-Rohre)

wie Teilungsstege. Ermöglicht eine regalförmige Aufteilung bis an die Seitenlaschen. Kein Mindestseitenabstand nötig!

### Zwischenboden 420.X

Für eine horizontale Unterteilung. Zwischenböden können im Höhenraster von 7 mm (in 15 Stufen) verschiedener Breite angeordnet werden - siehe untenstehende Tabelle.

Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert	Breite X [mm]	unmontiert	montiert
018	420.18	421.18	033	420.33	421.33	075	420.75	421.75	150	420.150	421.150
023	420.23	421.23	043	420.43	421.43	088	420.88	421.88	175	420.175	421.175
025	420.25	421.25	050	420.50	421.50	100	420.100	421.100	187	420.187	421.187
028	420.28	421.28	062	420.62	421.62	125	420.125	421.125	200	420.200	421.200