



Für folgende Serien:

Chainfix Clip für das C-ProfilFür alle KMA Anschluss-
elemente mit C-Profil-Variante!Chainfix Clip für C-Profil
Art. Nr. CFC-XX-C**Chainfix Clip für Stege E4.1**

- E4.56/H4.56/R4.56
- E4.80/H4.80/R4.80
- 1640
- 840

Chainfix Clip für Stege E4/00

- 400/410
- 640

Chainfix Clip für Stege E4/4

- 4040/4140
- 5050/5150

Chainfix Clip für Stege E4/light

- 14040/14140
- 14550/14650
- 15050/15150

Chainfix Clip für Stege E6

- E6.80L ● E6.80



Chainfix Clip für Stege CFC-XX-B

Chainfix Clip - Modulare aufsteckbare Zugentlastung für das C-Profil

Für alle igus® E-Ketten® mit C-Profil erhältlich und auch geeignet zur Montage in KMA-Anschlusselementen.

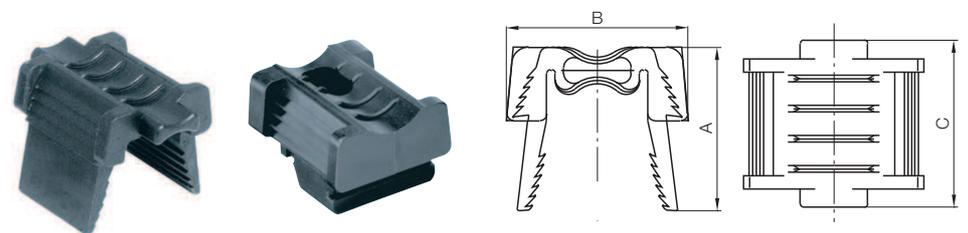
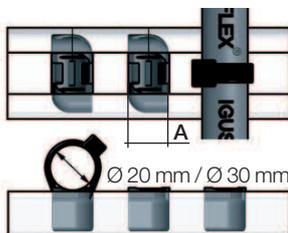
Eigenschaften: ● Serie von Bügeln und Unterteilen aus Kunststoff für Leitungsdurchmesser von 4 bis 24 mm ● Schnelle Montage ohne Werkzeug ● 2 und 3 Lagen übereinander möglich ● Jede Lage nachträglich lösbar und veränderbar ● Hohe Zugkräfte bei einlagigem Einbau, abnehmend mit Anzahl der Lagen

ø Leitung [mm]	Art. Nr. Bügel	Art. Nr. Unterteil	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]
04 - 08 mm	CFC-08-M	CFC-08-C	13,0	14,5	30
08 - 12 mm	CFC-12-M	CFC-12-C	24,0	23,7	36
12 - 16 mm	CFC-16-M	CFC-16-C	32,1	32,4	42
16 - 20 mm	CFC-20-M	CFC-20-C	39,1	43,2	45
20 - 24 mm	CFC-24-M	CFC-24-C	50,0	54,0	50

Chainfix Clip - Zugentlastung zum Einclippen an Öffnungsstegen

Für alle igus® E-Ketten® mit Öffnungsstegen Art. Nr. 450.XX. **Eigenschaften:** ● Serie von Bügeln und Unterteilen aus Kunststoff für Leitungsdurchmesser von 8 bis 12 mm ● Schnelle Montage ohne Werkzeug ● 2 und 3 Lagen übereinander möglich ● Jede Lage nachträglich lösbar und veränderbar ● Hohe Zugkräfte bei einlagigem Einbau, abnehmend mit Anzahl der Lagen

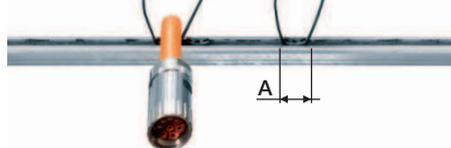
ø Leitung [mm]	Art. Nr. Bügel	Art. Nr. Stege	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Maß C [mm]
08 - 12 mm	CFC-12-M	CFC-12-B	24,0	23,7	36

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222igus® GmbH
51147 KölnInternet: www.igus.de
E-mail: info@igus.de**Zugentlastungsstein - Chainfix Nugget für C-Profil und Hutschiene**

● **Variante 1:** Einfache und universelle Leitungsfixierung von Leitungen mit Ø 20 mm und Ø 30 mm Durchmesser
● **Variante 2:** Befestigung durch Aufklipsen auf eine Standard-Hutschiene ● **Verwendung:** Pfiffiger Helfer für Elektroinstallateure im Maschinenbau ● Zubehörteil für alle KMA mit integriertem C-Profil ● Zugentlastung für Hutschiene ● Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug ● Auf E-Ketten® - Befüllung variabel abstimbar ● Sehr geringer Platzbedarf ● Einfache Zugentlastung vorkonfektionierte Kabelbinder

Für folgende Befestigungen	Art. Nr. Nugget	ø Leitung max. [mm]	Maß A [mm]
C-Profil 92.42.../92.42...E	CFN.20	20	10,8
C-Profil 92.52.../92.52...E	CFN.30.52	30	16,4
Normschiene 35 (Hutschiene)	CFN.20.N35	20	20,0

Variante 1:
für C-Profile
CFN.20 und
CFN.30.52



Variante 2:
für Hutschiene
CFN.20.N35

