



igus®

igubal® J4VEM | Kugelkalotten | mm

igubal®-Kugelkalotten

J4VEM




mm

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-Mail: info@igus.de

57.6

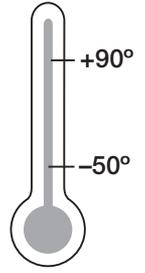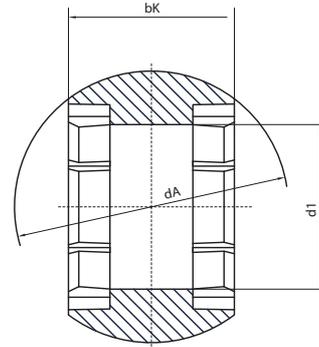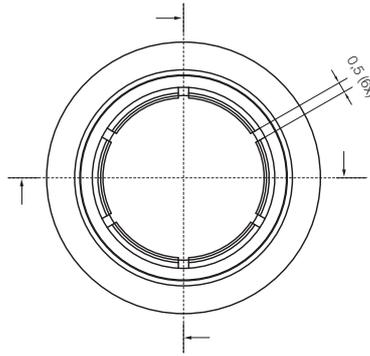

5 Größen lieferbar: Ø 8, 10, 12, 20 mm

passend für:

igubal® Gelenkköpfe	EA(L)RM	▶ Seite 51.10
igubal® Gelenkköpfe	EB(L)RM	▶ Seite 51.12
igubal® Stehlager	ESTM	▶ Seite 53.7
igubal® Flanschlager	EFOM	▶ Seite 54.4
igubal® Flanschlager	EFSM	▶ Seite 54.6
igubal® Clips-Gelenklager	EGFM	▶ Seite 55.8
igubal® Gelenklager	EGLM	▶ Seite 55.3
igubal® Doppelgelenk	EGZM	▶ Seite 55.9

Angaben in mm

Aufbau der Bestellnummer

J4VEM-10-09



Besondere Eigenschaften

- kombinierbar mit allen Gehäusen der Maßreihe E
- Größen von 8 bis 20 mm
- spielfrei vorgespannt
- auch im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
- Material: iglidur J4
 - ▶ Seite 70.7

Abmessungen [mm]

Spielfreie Kalotte, Einzelteil

Bestellnummer	d1 E10	dK	B
J4VEM-08-08	8,00	13,20	8,00
J4VEM-10-09	10,00	16,10	9,00
J4VEM-12-10	12,00	18,10	10,00
J4VEM-16-13	16,00	24,10	13,00
J4VEM-20-16	20,00	29,10	16,00