

Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.
Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.


► Inhalt KWL

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.



| KWL 9. Bogen horizontal, oval, 30° – BHSO | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|------------------|--|
| Höhe h mm | Breite b mm | Einstecktiefe l _p mm | Radius r mm | Oberfläche A _i m ² | Gewicht kg | Einzelpreis € | Vepackungs- einheit VPE Stück/VPE |
| 50 | 195 | 40 | 195 | 0,088 | 0,41 | 26,25 | 10 |
| | 260 | 40 | 260 | 0,106 | 0,62 | 27,60 | 10 |
| 80 | 320 | 60 | 320 | 0,221 | 1,28 | 29,05 | 5 |
| 100 | 350 | 60 | 350 | 0,260 | 1,49 | 41,30 | 4 |

KWL 10. Etage, vertikal, oval – ETGVO
Offset, vertical, oval / Coude d'étage, vertical, ovale

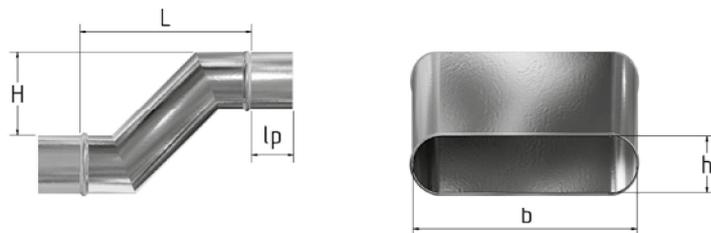

Artikel auch einzeln erhältlich. VPE-Rabatt auf Anfrage.
Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt (Hauptkatalog) bzw. Information/Anhang.

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.



| KWL 10. Etage, vertikal, oval – ETGVO | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|--|
| Höhe h mm | Breite b mm | Einstecktiefe l _p mm | Einbaulänge L mm | Versprung- höhe H mm | Oberfläche A _i m ² | Gewicht kg | Einzelpreis € | Vepackungs- einheit VPE Stück/VPE |
| 50 | 195 | 40 | 285 | 150 | 0,195 | 0,91 | 50,85 | 4 |
| | 260 | 40 | 258 | 150 | 0,249 | 1,17 | 53,45 | 4 |
| 80 | 320 | 60 | 340 | 180 | 0,817 | 1,91 | 57,15 | 4 |
| 100 | 350 | 60 | 375 | 200 | 1,003 | 2,30 | 73,90 | 4 |