

## ▶ 6. Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO

Connection sleeve, symmetrical, oval /

Manchons de raccordement, symétriques, ovales

▶ Inhalt




Bei umgekehrten Anschlussstutzen d kleiner als h: Listenpreis zzgl. 40%.  
Stutzen auf Wunsch einseitig oder beidseitig unter 45° angeschuht: Listenpreis zzgl. 40%.

Zeichnungen siehe Kapitelende.

► **Inhalt**

# 6. Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO

Connection sleeve, symmetrical, oval / Manchons de raccordement, symétriques, ovales

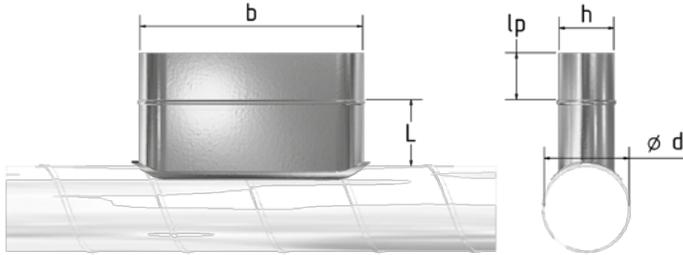

**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.




Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO							
Durchmesser d mm	Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
50–200	50	195	40	15	0,037	0,17	<b>14,45</b>
		260	40	15	0,048	0,22	<b>16,40</b>
80–500	80	320	60	90	0,136	0,77	<b>19,90</b>
		360	60	90	0,151	0,85	<b>22,80</b>
		400	60	90	0,167	0,95	<b>27,35</b>
		440	60	90	0,182	1,03	<b>33,20</b>
100–500	100	350	60	90	0,155	0,86	<b>22,80</b>
		380	60	90	0,167	0,94	<b>27,35</b>
		420	60	90	0,182	1,03	<b>33,20</b>
		460	60	90	0,197	1,11	<b>43,25</b>
		500	60	90	0,213	1,20	<b>44,50</b>
130–500	130	330	60	90	0,165	0,90	<b>22,80</b>
		370	60	90	0,181	1,00	<b>27,35</b>
		410	60	90	0,198	1,10	<b>33,20</b>
		450	60	90	0,215	1,19	<b>43,25</b>
		490	60	90	0,232	1,29	<b>44,50</b>
		570	60	90	0,265	1,49	<b>45,75</b>
150–500	150	310	60	90	0,157	0,86	<b>22,80</b>
		350	60	90	0,174	0,96	<b>27,35</b>
		400	60	90	0,194	1,07	<b>33,20</b>
		430	60	90	0,207	1,14	<b>43,25</b>
		480	60	90	0,227	1,25	<b>44,50</b>
		550	90	150	0,346	2,30	<b>45,75</b>
		630	90	150	0,389	2,59	<b>48,90</b>
		710	90	150	0,432	3,17	<b>52,20</b>
		800	90	150	0,480	3,53	<b>55,95</b>
		880	90	150	0,523	4,38	<b>59,85</b>
		960	90	150	0,566	4,76	<b>64,10</b>
200–500	200	1040	90	150	0,609	5,14	<b>68,50</b>
		1120	90	150	0,651	5,52	<b>69,35</b>
		400	60	90	0,208	1,11	<b>43,25</b>
		450	60	90	0,230	1,22	<b>44,50</b>
		520	90	150	0,352	2,30	<b>45,75</b>
		600	90	150	0,395	2,60	<b>48,90</b>
		690	90	150	0,444	2,91	<b>52,20</b>
		770	90	150	0,488	3,51	<b>55,95</b>
		840	90	150	0,526	4,35	<b>59,85</b>
		930	90	150	0,575	4,76	<b>64,10</b>
		1010	90	150	0,618	5,14	<b>68,50</b>
		1090	90	150	0,662	5,53	<b>69,35</b>
1170	90	150	0,705	5,91	<b>74,15</b>		
1330	90	150	0,792	7,28	<b>79,40</b>		

## 6. Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO

Connection sleeve, symmetrical, oval / Manchons de raccordement, symétriques, ovales

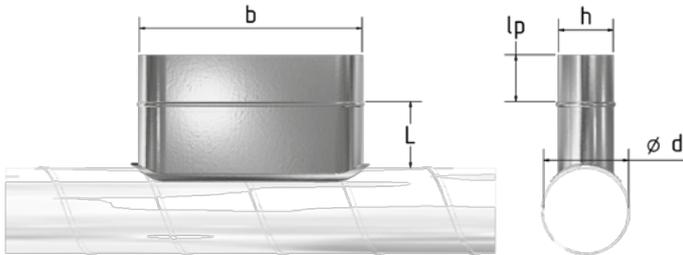

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.



Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO							
Durchmesser d mm	Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
250–500	250	580	90	150	0,407	2,76	<b>49,40</b>
		660	90	150	0,451	3,06	<b>52,90</b>
		740	90	150	0,495	3,36	<b>55,25</b>
		820	90	150	0,540	4,50	<b>56,45</b>
		900	90	150	0,584	4,89	<b>61,55</b>
		980	90	150	0,629	5,28	<b>64,70</b>
		1060	90	150	0,673	5,68	<b>69,35</b>
		1140	90	150	0,717	6,07	<b>74,15</b>
		1300	90	150	0,806	7,43	<b>79,40</b>
		1460	90	150	0,895	8,31	<b>84,90</b>
		1620	90	150	0,984	9,18	<b>112,00</b>
		1780	90	150	1,072	10,05	<b>125,00</b>
300–710	300	1950	90	150	1,167	10,93	<b>143,00</b>
		630	90	150	0,476	3,22	<b>61,10</b>
		710	90	150	0,524	3,54	<b>65,35</b>
		790	90	150	0,572	4,39	<b>69,95</b>
		870	90	150	0,621	5,12	<b>74,85</b>
		950	90	150	0,669	5,55	<b>80,00</b>
		1030	90	150	0,717	5,97	<b>85,60</b>
		1110	90	150	0,765	6,39	<b>91,55</b>
		1270	90	150	0,862	7,24	<b>98,05</b>
		1430	90	150	0,958	8,81	<b>105,00</b>
		1590	90	150	1,054	9,72	<b>112,00</b>
		1760	90	150	1,157	10,74	<b>125,00</b>
350–710	350	1920	90	150	1,253	11,67	<b>143,00</b>
		680	90	150	0,563	3,77	<b>68,00</b>
		760	90	150	0,617	4,65	<b>72,75</b>
		840	90	150	0,671	5,05	<b>77,75</b>
		920	90	150	0,724	5,90	<b>83,30</b>
		1000	90	150	0,778	6,37	<b>89,10</b>
		1080	90	150	0,832	6,84	<b>95,35</b>
		1240	90	150	0,940	7,77	<b>102,00</b>
		1400	90	150	1,048	9,53	<b>109,00</b>
		1570	90	150	1,162	10,63	<b>117,00</b>
		1730	90	150	1,270	11,69	<b>125,00</b>
		1890	90	150	1,378	13,15	<b>143,00</b>


# 6. Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO

Connection sleeve, symmetrical, oval / Manchons de raccordement, symétriques, ovales



**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

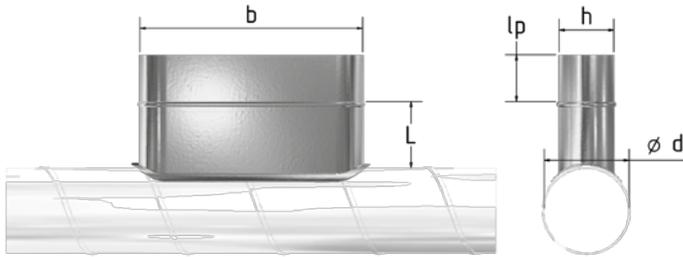

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO							
Durchmesser d mm	Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Einbaulänge L mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
400–800	400	650	90	150	0,537	3,63	<b>70,25</b>
		730	90	150	0,588	4,48	<b>74,70</b>
		810	90	150	0,639	4,87	<b>80,40</b>
		890	90	150	0,689	5,26	<b>86,10</b>
		970	90	150	0,740	6,05	<b>92,05</b>
		1050	90	150	0,791	6,49	<b>98,55</b>
		1210	90	150	0,893	7,38	<b>105,00</b>
		1370	90	150	0,994	8,26	<b>112,00</b>
		1540	90	150	1,102	9,98	<b>121,00</b>
		1700	90	150	1,204	10,98	<b>125,00</b>
450–1120	450	1860	90	150	1,305	11,96	<b>143,00</b>
		700	90	150	0,581	4,44	<b>77,95</b>
		780	90	150	0,631	4,82	<b>83,50</b>
		860	90	150	0,681	5,21	<b>89,35</b>
		940	90	150	0,731	5,59	<b>95,55</b>
		1020	90	150	0,782	6,37	<b>102,00</b>
		1190	90	150	0,888	7,27	<b>109,00</b>
		1350	90	150	0,989	8,15	<b>117,00</b>
		1510	90	150	1,089	9,76	<b>126,00</b>
		1670	90	150	1,190	10,75	<b>138,00</b>
500–1250	500	1830	90	150	1,290	11,72	<b>143,00</b>
		750	90	150	0,655	4,97	<b>85,65</b>
		830	90	150	0,709	5,37	<b>91,70</b>
		910	90	150	0,763	5,78	<b>98,05</b>
		1000	90	150	0,824	6,60	<b>105,00</b>
		1160	90	150	0,931	7,53	<b>112,00</b>
		1320	90	150	1,039	8,46	<b>121,00</b>
		1480	90	150	1,147	9,40	<b>129,00</b>
1640	90	150	1,254	11,22	<b>138,00</b>		
1800	90	150	1,362	12,26	<b>147,00</b>		


## 6. Anschlussstutzen, symmetrisch, oval – ASTSO

Connection sleeve, symmetrical, oval / Manchons de raccordement, symétriques, ovales



► Inhalt

### ASTSO – symmetrisch, einseitig angeschuht

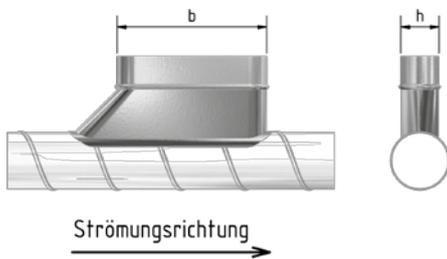

### ASTSO – symmetrisch, beidseitig angeschuht

