

## ► 8. Bogen, vertikal, oval – BVSO

Elbow, vertical, oval /

Coude d'équerre, vertical, ovale

► Inhalt

► Bogen 90°

► Bogen 45°

► Bogen 30°




15°-Bögen sind preisgleich zu den 30°-Bögen.  
Andere Radien auf Anfrage.

► **Inhalt**

# 8. Bogen, vertikal, oval, 45° – BVSO

Elbow, vertical, oval, 45° / Coude, vertical, ovale 45°

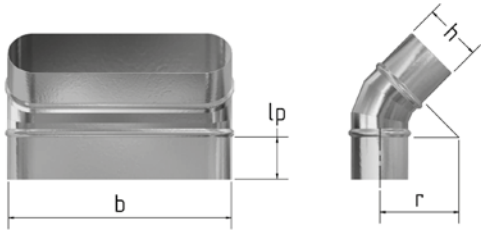

**► Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.




<b>Bogen, vertikal, oval, 45° – BVSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	85	0,070	0,33	<b>25,50</b>
	260	40	85	0,088	0,42	<b>29,30</b>
80	320	60	145	0,181	1,06	<b>28,55</b>
	360	60	140	0,198	1,17	<b>36,85</b>
	400	60	140	0,220	1,29	<b>41,45</b>
	440	60	140	0,240	1,41	<b>48,50</b>
100	350	60	145	0,198	1,17	<b>36,85</b>
	380	60	185	0,255	1,50	<b>41,45</b>
	420	60	185	0,278	1,64	<b>48,50</b>
	460	60	185	0,296	1,74	<b>69,70</b>
	500	60	185	0,318	1,88	<b>73,65</b>
130	330	60	200	0,238	1,40	<b>36,85</b>
	370	60	200	0,264	1,55	<b>41,45</b>
	410	60	200	0,288	1,69	<b>48,50</b>
	450	60	200	0,306	1,80	<b>69,70</b>
	490	60	200	0,329	1,94	<b>74,10</b>
	570	60	200	0,380	2,23	<b>77,35</b>
150	310	60	235	0,261	1,54	<b>36,85</b>
	350	60	235	0,290	1,71	<b>41,45</b>
	400	60	235	0,316	1,86	<b>48,50</b>
	430	60	235	0,336	1,98	<b>69,70</b>
	480	60	235	0,362	2,13	<b>73,65</b>
	550	90	225	0,481	3,77	<b>77,35</b>
	630	90	225	0,542	4,25	<b>86,10</b>
	710	90	225	0,603	4,73	<b>88,70</b>
	800	90	225	0,663	5,20	<b>91,05</b>
	880	90	225	0,725	7,11	<b>94,75</b>
	960	90	225	0,786	6,17	<b>96,15</b>
	1040	90	225	0,847	6,65	<b>98,65</b>
200	1120	90	225	0,909	7,13	<b>117,00</b>
	400	60	215	0,336	1,98	<b>69,70</b>
	450	60	215	0,369	2,17	<b>73,65</b>
	520	90	235	0,493	3,10	<b>77,35</b>
	600	90	235	0,556	3,49	<b>86,10</b>
	690	90	235	0,619	3,88	<b>88,70</b>
	770	90	235	0,680	4,27	<b>91,05</b>
	840	90	235	0,744	4,67	<b>94,75</b>
	930	90	235	0,807	6,33	<b>96,15</b>
	1010	90	235	0,870	6,83	<b>98,65</b>
	1090	90	235	0,932	7,32	<b>117,00</b>
	1170	90	235	0,995	7,81	<b>122,00</b>
1330	90	235	1,121	8,80	<b>126,00</b>	



► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

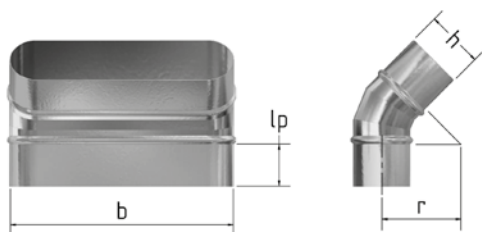


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, vertikal, oval, 45° – BVSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	350	0,684	4,30	<b>89,95</b>
	660	90	350	0,761	4,78	<b>95,05</b>
	740	90	350	0,837	5,26	<b>100,00</b>
	820	90	350	0,916	5,75	<b>104,00</b>
	900	90	350	0,993	7,80	<b>107,00</b>
	980	90	350	1,070	8,40	<b>112,00</b>
	1060	90	350	1,148	9,01	<b>117,00</b>
	1140	90	350	1,225	9,62	<b>122,00</b>
	1300	90	350	1,380	10,83	<b>126,00</b>
	1460	90	350	1,534	15,05	<b>131,00</b>
	1620	90	350	1,688	16,56	<b>146,00</b>
	1780	90	350	1,842	18,08	<b>162,00</b>
1950	90	350	1,989	19,52	<b>167,00</b>	
300	630	90	310	0,714	4,48	<b>107,00</b>
	710	90	310	0,785	4,93	<b>110,00</b>
	790	90	310	0,859	5,39	<b>115,00</b>
	870	90	310	0,931	7,31	<b>119,00</b>
	950	90	310	1,004	7,88	<b>122,00</b>
	1030	90	310	1,076	8,45	<b>126,00</b>
	1110	90	310	1,148	9,02	<b>131,00</b>
	1270	90	310	1,293	10,15	<b>136,00</b>
	1430	90	310	1,438	14,11	<b>139,00</b>
	1590	90	310	1,569	15,39	<b>146,00</b>
	1760	90	310	1,727	16,95	<b>162,00</b>
	1920	90	310	1,865	18,30	<b>167,00</b>
350	680	90	360	0,855	5,37	<b>117,00</b>
	760	90	360	0,935	5,87	<b>121,00</b>
	840	90	360	1,014	7,96	<b>125,00</b>
	920	90	360	1,093	8,58	<b>131,00</b>
	1000	90	360	1,172	9,20	<b>136,00</b>
	1080	90	360	1,250	9,82	<b>139,00</b>
	1240	90	360	1,408	11,06	<b>143,00</b>
	1400	90	360	1,566	15,36	<b>148,00</b>
	1570	90	360	1,723	16,91	<b>154,00</b>
	1730	90	360	1,881	18,45	<b>162,00</b>
1890	90	360	2,185	21,44	<b>167,00</b>	

# 8. Bogen, vertikal, oval, 45° – BVSO

Elbow, vertical, oval, 45° / Coude, vertical, ovale 45°

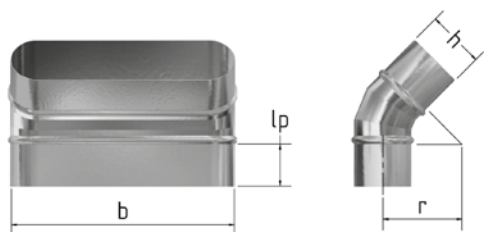

**► Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.



Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, vertikal, oval, 45° – BVSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	410	0,924	5,81	139,00
	730	90	410	1,011	6,35	144,00
	810	90	410	1,097	8,61	148,00
	890	90	410	1,182	9,28	167,00
	970	90	410	1,267	9,95	172,00
	1050	90	410	1,353	10,62	174,00
	1210	90	410	1,523	11,96	195,00
	1370	90	410	1,693	16,62	206,00
	1540	90	410	1,863	18,29	218,00
	1700	90	410	2,034	19,96	234,00
1860	90	410	2,196	21,55	254,00	
450	700	90	460	1,088	6,83	147,00
	780	90	460	1,179	9,26	158,00
	860	90	460	1,271	9,98	173,00
	940	90	460	1,363	10,70	189,00
	1020	90	460	1,455	11,42	205,00
	1190	90	460	1,638	12,86	221,00
	1350	90	460	1,821	17,87	235,00
	1510	90	460	2,004	19,67	252,00
	1670	90	460	2,188	21,47	269,00
	1830	90	460	2,362	23,18	281,00
500	750	90	515	1,262	9,91	162,00
	830	90	515	1,360	10,68	175,00
	910	90	515	1,459	11,45	192,00
	1000	90	515	1,557	12,22	206,00
	1160	90	515	1,753	13,76	221,00
	1320	90	515	1,949	19,12	239,00
	1480	90	515	2,145	21,05	257,00
	1640	90	515	2,341	22,97	275,00
	1800	90	515	2,528	24,80	294,00