




► 4. Enddeckel, oval – EDO

End cap, oval /
Bouchon, ovale

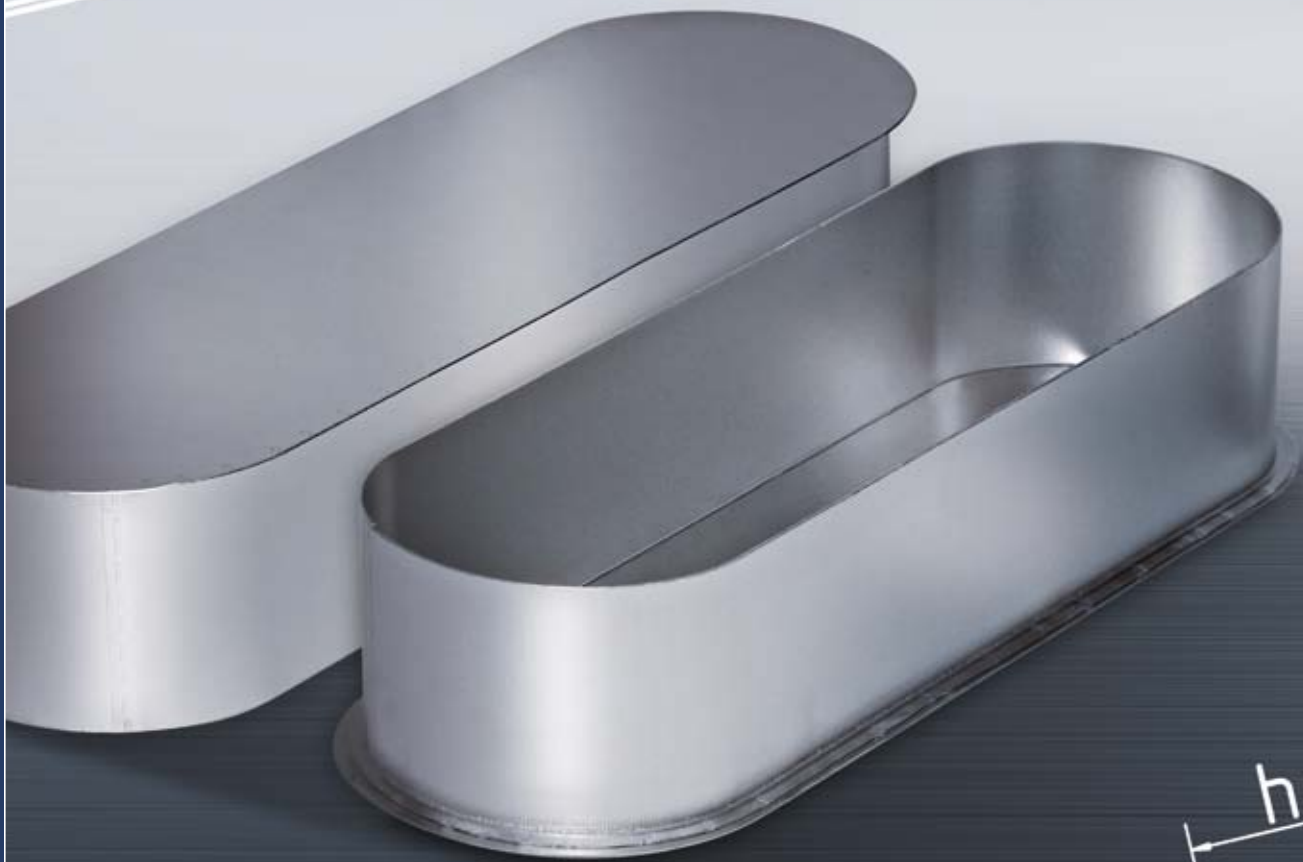

 ► Inhalt

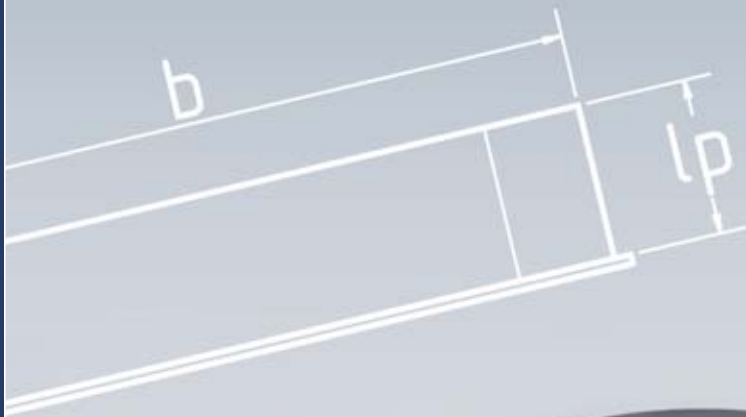



Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.



Enddeckel, oval – EDO					
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
50	195	45	0,033	0,16	10,80
	260	45	0,044	0,20	11,80
80	320	65	0,078	0,43	14,25
	360	65	0,088	0,47	15,15
	400	65	0,096	0,52	15,40
	440	65	0,106	0,57	19,70
100	350	65	0,095	0,51	15,15
	380	65	0,103	0,56	15,40
	420	65	0,113	0,61	19,70
	460	65	0,124	0,66	21,10
	500	65	0,134	0,72	22,25
130	330	65	0,103	0,54	15,15
	370	65	0,112	0,60	15,40
	410	65	0,121	0,65	19,70
	450	65	0,136	0,72	21,20
	490	65	0,143	0,76	22,25
	570	65	0,170	0,90	23,15
150	310	65	0,104	0,56	15,15
	350	65	0,116	0,62	15,40
	400	65	0,129	0,76	19,70
	430	65	0,140	0,82	21,20
	480	65	0,154	0,89	22,25
	550	65	0,175	1,06	23,15
	630	65	0,201	1,22	25,60
	710	65	0,225	1,37	27,05
	800	65	0,253	1,52	28,55
	880	65	0,277	2,15	31,85
	960	65	0,301	2,33	33,75
	1040	65	0,326	2,52	35,70
200	400	65	0,149	0,87	21,20
	450	65	0,167	0,87	22,40
	520	65	0,194	1,31	23,50
	600	65	0,222	1,50	25,95
	690	65	0,255	1,71	28,00
	770	65	0,283	1,89	29,85
	840	65	0,308	2,34	31,85
	930	65	0,339	2,56	33,75
	1010	65	0,367	2,77	35,70
	1090	65	0,397	2,98	39,40
	1170	65	0,425	3,20	42,10
	1330	65	0,481	3,62	44,25

4. Enddeckel, oval – EDO

 End cap, oval / Bouchon, ovale




► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.



Enddeckel, oval – EDO					
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
250	580	65	0,244	1,62	27,00
	660	65	0,276	1,84	28,90
	740	65	0,309	2,05	30,70
	820	65	0,341	2,53	33,00
	900	65	0,373	2,76	35,05
	980	65	0,406	3,00	37,25
	1060	65	0,438	3,51	39,40
	1140	65	0,471	3,76	42,10
	1300	65	0,535	4,28	44,25
	1460	65	0,600	4,79	46,30
	1620	65	0,665	5,30	50,40
	1780	65	0,730	5,82	53,50
1950	65	0,799	6,34	58,10	
300	630	65	0,294	1,94	30,35
	710	65	0,330	2,18	32,00
	790	65	0,367	2,68	33,70
	870	65	0,403	3,20	35,70
	950	65	0,440	3,49	37,60
	1030	65	0,476	3,77	39,55
	1110	65	0,512	4,05	41,55
	1270	65	0,585	4,62	45,50
	1430	65	0,658	5,19	49,05
	1590	65	0,731	6,20	50,40
	1760	65	0,808	6,86	53,50
	1920	65	0,881	7,46	58,10
350	680	65	0,348	2,28	31,70
	760	65	0,388	3,07	33,45
	840	65	0,429	3,38	35,70
	920	65	0,470	3,69	37,80
	1000	65	0,510	4,00	40,05
	1080	65	0,550	4,32	42,35
	1240	65	0,631	4,94	44,75
	1400	65	0,712	6,03	47,60
	1570	65	0,798	6,73	50,40
	1730	65	0,878	7,41	53,50
1890	65	0,960	8,30	58,10	

 

Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.



Enddeckel, oval – EDO					
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
400	650	65	0,362	2,37	33,15
	730	65	0,406	3,19	35,15
	810	65	0,450	3,53	37,60
	890	65	0,496	3,53	40,90
	970	65	0,540	4,21	42,25
	1050	65	0,584	4,54	43,50
	1210	65	0,672	5,23	49,40
	1370	65	0,762	7,47	52,55
	1540	65	0,856	8,38	55,50
	1700	65	0,945	10,58	59,25
1860	65	1,033	11,57	62,95	
450	700	65	0,420	3,29	37,30
	780	65	0,468	3,65	39,95
	860	65	0,516	4,02	42,75
	940	65	0,566	4,39	45,80
	1020	65	0,614	5,17	48,90
	1190	65	0,717	6,01	52,30
	1350	65	0,813	7,97	55,95
	1510	65	0,910	8,92	59,85
	1670	65	1,007	9,87	64,10
	1830	65	1,104	10,81	68,50
500	750	65	0,482	3,75	39,40
	830	65	0,534	4,15	42,95
	910	65	0,586	4,54	46,85
	1000	65	0,646	5,41	51,05
	1160	65	0,750	6,28	55,70
	1320	65	0,856	7,15	60,60
	1480	65	0,960	8,01	66,15
	1640	65	1,065	10,44	72,10
	1800	65	1,170	11,46	78,50