

► 10. Etage, vertikal, oval – ETGVO

Offset, vertical, oval /
Coude d'étage, vertical, ovale

► Inhalt




Andere L- und H-Maße sind möglich. Preis auf Anfrage.

► **Inhalt**



Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
 Preise auf Anfrage.

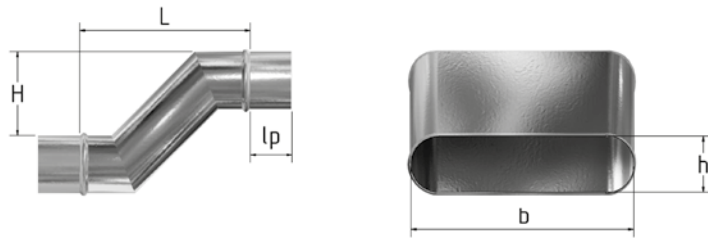


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Etage, vertikal, oval – ETGVO							
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Einbaulänge L mm	Versprunghöhe H mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	285	150	0,195	0,91	50,85
	260	40	258	150	0,249	1,17	53,45
80	320	60	340	180	0,817	1,91	57,15
	360	60	340	180	0,961	2,12	73,90
	400	60	340	180	1,132	2,34	82,80
	440	60	340	180	1,310	2,55	97,05
100	350	60	375	200	1,003	2,30	73,90
	380	60	375	200	1,152	2,49	82,80
	420	60	375	200	1,331	2,72	97,05
	460	60	375	200	1,503	2,94	144,00
	500	60	375	200	1,706	3,17	148,00
130	330	60	340	180	0,955	2,04	73,90
	370	60	340	180	1,126	2,25	82,80
	410	60	340	180	1,303	2,47	97,05
	450	60	340	180	1,473	2,67	144,00
	490	60	340	180	1,673	2,88	148,00
	570	60	340	180	2,124	3,31	154,00
150	310	60	375	200	0,969	2,14	73,90
	350	60	375	200	1,141	2,37	82,80
	400	60	375	200	1,348	2,65	97,05
	430	60	375	200	1,492	2,83	144,00
	480	60	375	200	1,725	3,11	148,00
	550	90	412	250	0,916	5,37	154,00
	630	90	412	250	1,032	6,05	173,00
	710	90	412	250	1,392	6,73	178,00
	800	90	412	250	1,277	7,40	183,00
	880	90	412	250	1,147	8,10	189,00
	960	90	412	250	1,507	11,71	193,00
	1040	90	412	250	1,622	12,62	197,00
1120	90	412	250	1,738	13,53	234,00	
200	400	60	465	250	0,632	3,26	144,00
	450	60	465	250	0,689	3,59	148,00
	520	90	483	300	1,030	6,05	154,00
	600	90	483	300	1,160	6,82	173,00
	690	90	483	300	1,306	7,58	178,00
	770	90	483	300	1,436	8,34	183,00
	840	90	483	300	1,550	9,12	189,00
	930	90	483	300	1,696	13,19	193,00
	1010	90	483	300	1,826	14,22	197,00
	1090	90	483	300	1,956	15,24	234,00
	1170	90	483	300	2,086	16,27	244,00
	1330	90	483	300	2,346	18,32	254,00

10. Etage, vertikal, oval – ETGVO

Offset, vertical, oval / Coude d'étage, vertical, ovale

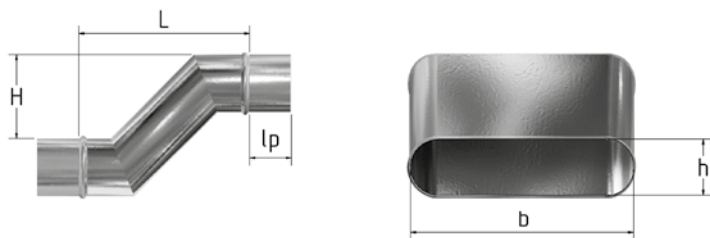

Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.




Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Etage, vertikal, oval – ETGVO							
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe lp mm	Einbaulänge L mm	Versprunghöhe H mm	Oberfläche A _f m ²	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	554	350	1,306	7,59	180,00
	660	90	554	350	1,451	8,44	190,00
	740	90	554	350	1,595	9,28	200,00
	820	90	554	350	1,740	10,15	209,00
	900	90	554	350	1,884	14,67	216,00
	980	90	554	350	2,029	15,82	224,00
	1060	90	554	350	2,173	16,96	234,00
	1140	90	554	350	2,318	18,10	244,00
	1300	90	554	350	2,607	20,38	254,00
	1460	90	554	350	2,896	28,33	262,00
	1620	90	554	350	3,185	31,17	294,00
	1780	90	554	350	3,474	34,03	320,00
1950	90	554	350	3,782	36,74	332,00	
300	630	90	624	400	1,594	9,29	208,00
	710	90	624	400	1,754	10,22	214,00
	790	90	624	400	1,913	11,18	220,00
	870	90	624	400	2,072	16,16	229,00
	950	90	624	400	2,231	17,42	239,00
	1030	90	624	400	2,390	18,67	252,00
	1110	90	624	400	2,550	19,93	260,00
	1270	90	624	400	2,868	22,45	271,00
	1430	90	624	400	3,186	31,19	280,00
	1590	90	624	400	3,505	34,03	294,00
	1760	90	624	400	3,843	37,47	320,00
	1920	90	624	400	4,161	40,46	332,00
350	680	90	695	450	1,912	11,15	233,00
	760	90	695	450	2,085	12,20	241,00
	840	90	695	450	2,259	17,64	251,00
	920	90	695	450	2,433	19,02	262,00
	1000	90	695	450	2,607	20,39	271,00
	1080	90	695	450	2,781	21,76	280,00
	1240	90	695	450	3,128	24,51	286,00
	1400	90	695	450	3,476	37,48	300,00
	1570	90	695	450	3,845	34,06	310,00
	1730	90	695	450	4,193	40,91	320,00
	1890	90	695	450	4,541	47,54	332,00



Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
 Preise auf Anfrage.

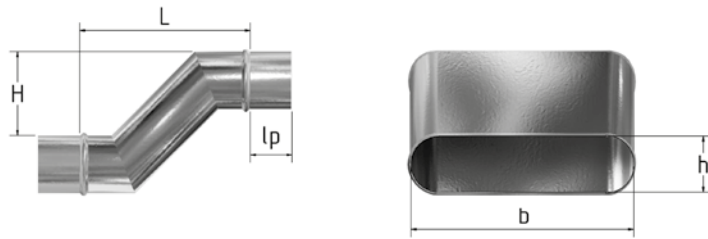

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

Etage, vertikal, oval – ETGVO							
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l _p mm	Einbaulänge L mm	Versprunghöhe H mm	Oberfläche A ₁ m ²	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	766	500	2,069	12,09	279,00
	730	90	766	500	2,257	13,23	287,00
	810	90	766	500	2,446	19,13	301,00
	890	90	766	500	2,634	20,62	332,00
	970	90	766	500	2,823	22,11	342,00
	1050	90	766	500	3,011	23,59	351,00
	1210	90	766	500	3,388	26,57	393,00
	1370	90	766	500	3,765	36,92	412,00
	1540	90	766	500	4,165	40,63	435,00
	1700	90	766	500	4,542	44,36	471,00
1860	90	766	500	4,919	47,89	505,00	
450	700	90	836	550	2,429	14,26	282,00
	780	90	836	550	2,632	20,61	315,00
	860	90	836	550	2,835	22,22	346,00
	940	90	836	550	3,038	23,82	378,00
	1020	90	836	550	3,241	25,43	409,00
	1190	90	836	550	3,673	28,63	441,00
	1350	90	836	550	4,079	39,79	473,00
	1510	90	836	550	4,485	43,79	501,00
	1670	90	836	550	4,891	47,80	535,00
1830	90	836	550	5,297	51,61	563,00	
500	750	90	907	600	2,818	22,10	318,00
	830	90	907	600	3,035	23,82	352,00
	910	90	907	600	3,253	25,54	383,00
	1000	90	907	600	3,498	27,26	413,00
	1160	90	907	600	3,933	30,70	443,00
	1320	90	907	600	4,369	42,66	476,00
	1480	90	907	600	4,804	46,94	512,00
	1640	90	907	600	5,240	51,24	548,00
1800	90	907	600	5,675	55,33	584,00	