

微型滚珠衬套导向组件 带扣环/微型滚珠衬套导向轴用衬套 扣环型

code 7 天发货

直线运动部品

选型指南


举例	型号	-	L	型号
	Code	D		Code No.
标准	WGZ19C	5	40	WGN38C 5

■微型滚珠衬套导向组件 带扣环


零件	材质	硬度
导向轴	SUJ2	58HRC~
衬套		
滚珠保持器	C3604	-
滚珠	SUJ2	58HRC~
扣环	弹簧钢	44HRC~



●直柱型  
WGZ17C

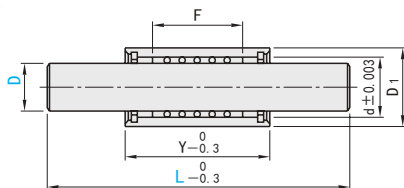

●一端内螺纹管型  
WGZ18C

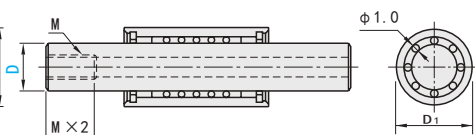


注: WGZ17C / WGZ18C 带有防止滚珠保持器脱落的扣环

型号			L 指定单位 1mm	Y	F	D1	外径公差	M (粗牙)	d	最大行程 mm	
Code	D	轴径公差									
WGZ17C	5	0 -0.005	40~90	17	6	10	0 -0.006	M3	7	13	
	6			19	7	11		M3	8	15	
WGZ18C	8		40~150	25	8	13		0 -0.011	M4	10	24
	10			30	10	16			M5	12	30
	12			32	11	18			M6	14	32

■扣环型



Code	材质		硬度
	滚珠	保持器	滚珠
WGN38C	SUJ2	铜	58HRC~

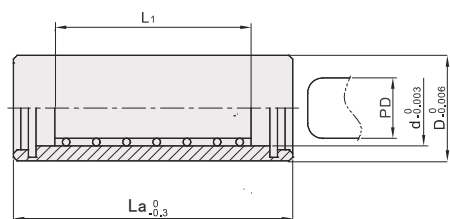

型号		PD	La	D	L1	d
Code	No.					
WGN38C	5	5	17	10	6	7
	6	6	19	11	7	8
	8	8	25	13	8	10
	10	10	30	16	10	12
	12	12	32	18	11	14

单轴  
机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴  
支座

固定环

直线轴承

直线轴承  
组件

微型  
滚珠衬套

无油衬套  
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠  
及支座

位置  
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键