

直线轴承 线性滚珠衬套单衬型/双衬型



选型指南


标准	举例	型号
	Code	d
		TXZ32J 16

Code	型号	轴套材质		滚珠 材质	保持器 材质	密封圈 材质	适用温度
		材质	硬度				
TXZ32J	单衬型	SUJ2	HRC60~64	GCr15	铝合金	钢	-20~ 80℃
TXZ33J	双衬型						




- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽屉导轨
- 线性滑轨
- 花键

●单衬型

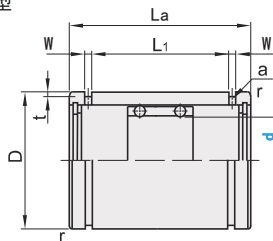

●双衬型

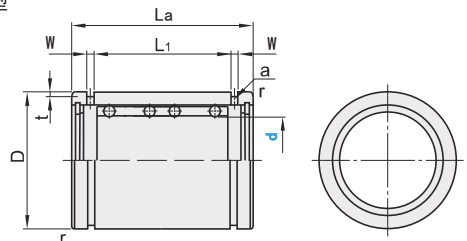

Code	型号		D		La		L1	W	t	a	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载 (N)		重量 (g)
	d	容差	容差	容差	C(动)	Co(静)										
单衬型 TXZ32J	6	+0.022	12	0	20	0	11.3	1.1	0.5	1	0.5	20	3	216	147	8.9
	8	+0.013	15	-0.011	24		17.1	24		343		245		15.6		
	10		19	0	30		22.7	30		637		461		28.8		
	12	+0.027	23	-0.013	32	24.5	32	1070	813	42						
	16	+0.016	28		37	29.1	40	1180	990	71						
	20	+0.033	32	0	45	35.8	2	0.7	1.5	50	1260	1170		99		
	25	+0.020	37	-0.016	45	35.8	2	1	1.6	50	1330	1330		117		
	30		45	0	65	53.5	2.5	1	2	82	2990	3140		205		
	35	+0.041	52	0	70	58.5			92	3140	3530	329				
	40	+0.025	60	-0.019	80	68.3			108	4120	4800	516				
50		72		100	86.4	3	2.5	138	5540	6910	827					

Code	型号		D		L		L1	m	t	a	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载 (N)		重量 (g)
	d	容差	容差	容差	C(动)	Co(静)										
双衬型 TXZ33J	8	+0.022	15	0	24	0	17.1	1.5	0.5	1.2	0.5	8	6	549	490	16.8
	10	+0.013	19	0	30		22.7			1030		931		31.2		
	12	+0.027	23	0	32		24.5			1720		1630		46		
	16	+0.016	28	-0.013	37	29.1	1910	1980	75							
	20	+0.033	32	0	45	35.8	2	0.7	1.5	16	2060	2320		106		
	25	+0.020	37	0	45	35.8	2	1	1.6	20	2170	2670		125		
	30		45	-0.016	65	53.5	2.5	1	2	44	4800	6270		220		
	35	+0.041	52	0	70	58.5			54	5050	7060	346				
	40	+0.025	60	-0.019	80	68.3			66	6710	9560	540				
	50		72		100	86.4	3	2.5	88	8970	13800	862				

注：请在最大行程范围内使用。