

肘夹 水平式

code
5天发货

定位零件

选型指南

举例


型号

TC01-28




| 型号 | TC01-28 | TC01-28S | TC01-S28 |
|--------|------------|----------|----------|
| 主体材质 | SS400 | SS400 | SUS304 |
| 表面处理 | 光泽镀锌 | 光泽镀锌 | |
| 夹持力 | 340KG | | |
| 自重 | 640G | | |
| 把手开闭角度 | 50° | | |
| 压把开闭角度 | 85° | | |
| 附件 | TC-FC38312 | | |
| 压把形状 | U型压把 | | |
| 安装形式 | 法兰座 | 直座 | 法兰座 |
| 把手形式 | 直手把 | | |

TC01-28
TC01-S28

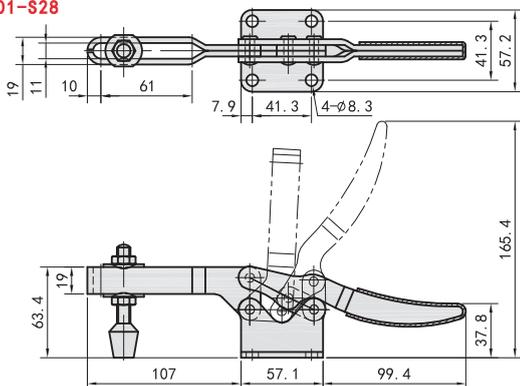

TC01-28S

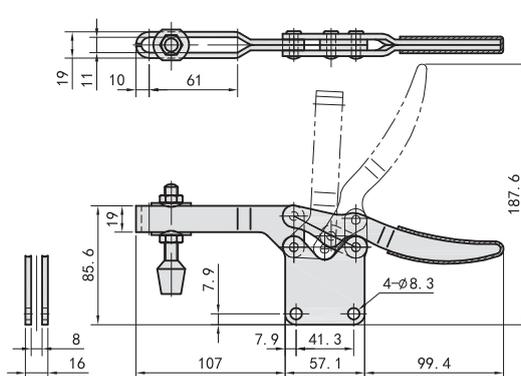

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮

简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件

精密
定位销


定位销
衬套

型号 TC01-29 TC01-29S

| | | |
|--------|-------------|----|
| 主体材质 | SS400 | |
| 表面处理 | 光泽镀锌 | |
| 夹持力 | 500KG | |
| 自重 | 635G | |
| 把手开闭角度 | 85° | |
| 压把开闭角度 | 65° | |
| 附件 | TC-SA106515 | |
| 压把形状 | U型压把 | |
| 安装形式 | 法兰座 | 直座 |
| 把手形式 | 直手把 | |



TC01-29

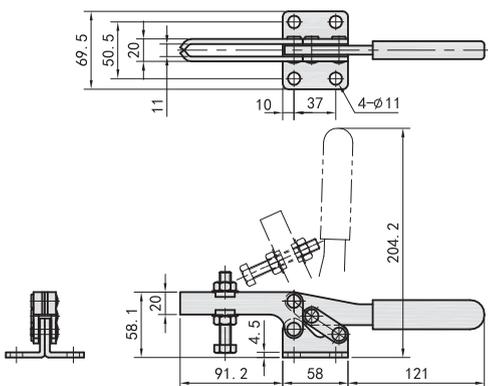

TC01-29S

