

肘夹 水平式

code
5天发货

选型指南


举例

型号


TC01-8

型号	TC01-8	TC01-8S	TC01-S8
主体材质	SS400		SUS304
表面处理	光泽镀锌		-
夹持力	250KG		
自重	190G		
把手开闭角度	70°		
压把开闭角度	75°		
附件	TC-SA065010		
压把形状	U型压把		
安装形式	法兰座	直座	法兰型
把手形式	直手柄		

TC01-8
TC01-S8

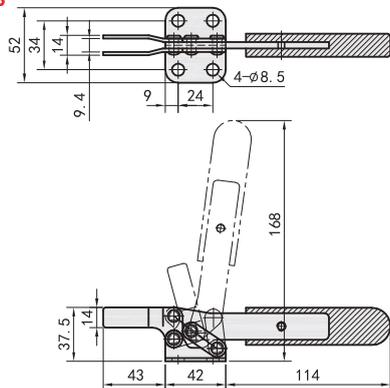


TC01-8S

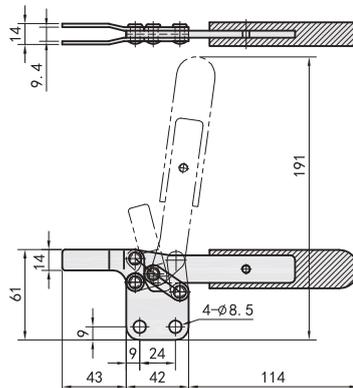


型号	TC01-9	TC01-9S	TC01-S9
主体材质	SS400		SUS304
表面处理	光泽镀锌		-
夹持力	280KG		
自重	380G		
把手开闭角度	80°		
压把开闭角度	80°		
附件	TC-SA086512		
压把形状	U型压把		
安装形式	法兰座	直座	法兰型
把手形式	直手柄		

TC01-9
TC01-S9

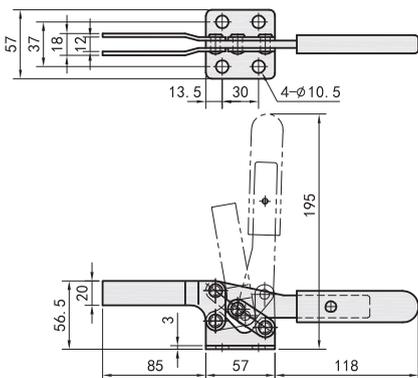

TC01-9S

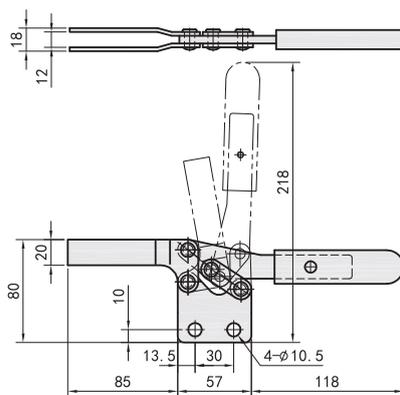

定位零件

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮

简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件

精密
定位销

定位销
衬套