

定位零件

肘夹 推拉式

选型指南

举例


型号

TC07-3


	型号	TC07-3
	主体材质	SS400
	表面处理	光泽镀锌
	夹持力	180KG
	自重	345G
	把手开闭角度	144.5°
	压把移动距离	29.3 mm
	附件	TC-SA085012
	安装形式	法兰座
	把手形式	直手把

	型号	TC02-1	TC02-S1
	主体材质	SS400	SUS304
	表面处理	光泽镀锌	-
	夹持力	91KG	
	自重	113G	
	把手开闭角度	180°	
	压把移动距离	19mm	
	附件	TC-SA064012	
	安装形式	螺纹固定式	
	把手形式	直手把	

TC07-3

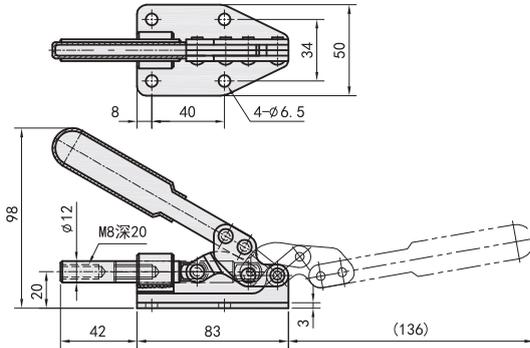


TC02-1  
TC02-S1

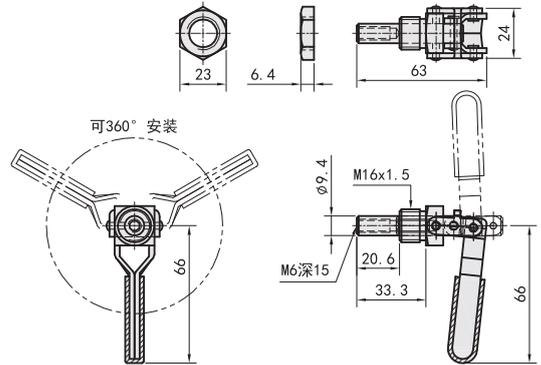

	型号	TC02-2	TC02-S2
	主体材质	SS400	SUS304
	表面处理	光泽镀锌	-
	夹持力	136KG	
	自重	270G	
	把手开闭角度	180°	
	压把移动距离	38 mm	
	附件	TC-SA085012	
	安装形式	螺纹固定式	
	把手形式	直手把	

	型号	TC02-3
	主体材质	SS400
	表面处理	光泽镀锌
	夹持力	318KG
	自重	690G
	把手开闭角度	180°
	压把移动距离	66.8 mm
	附件	TC-SA105015
	安装形式	螺纹固定式
	把手形式	直手把

TC02-2  
TC02-S2

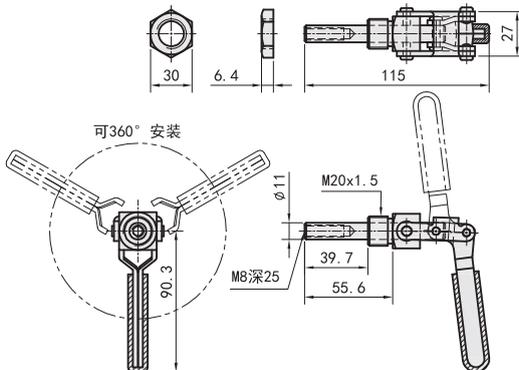

TC02-3

