

触摸屏悬臂支架 样式DE


code
7天发货

选型指南

举例	型号	A	B	P	Q	面板/孔尺寸
标准	Code No.	ZJDE 4460 - A500 - B800 - P200 - Q120 - PA16				

连接件		连接管		面板盒		面板
材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
铸铝	喷塑	铝合金	本色阳极	铝合金	本色阳极	不锈钢

注：面板盒可按图定做

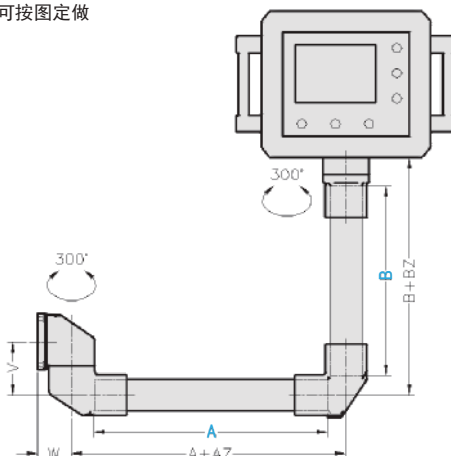





框架
部品
及
配件

●底座尺寸：
轻载型：4460

中载型：5575

●截面尺寸：
轻载型：4460



 
中载型：5575

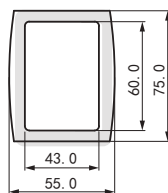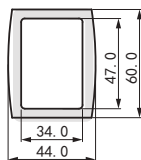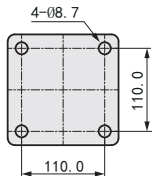

面板样式:PA

面板样式:PB

面板样式:PC

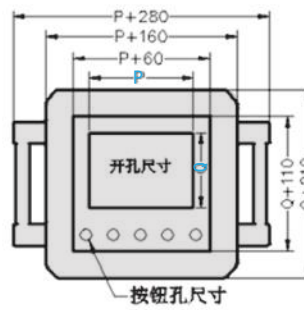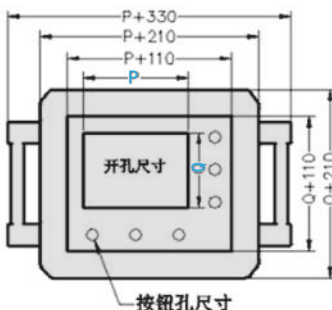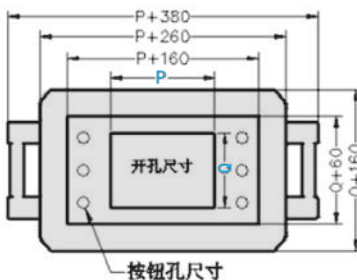

孔数选择注意：P+60≥50*N(孔数)

面板箱后面开门，前面为触摸屏和按钮安装板，两侧带把手

型号		悬臂长度		面板尺寸				V	W	AZ	BZ	穿线孔 最小处尺寸	
承载	Code No.	A	B	P	Q	面板和孔尺寸							
轻载	ZJDE	4460	200~1500	200~1500	140~400	90~300	PA	16	86	46	93	92	47×34
中载		5575	200~1500	200~1500			PB						

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件