


触摸屏悬臂支架 样式FC

选型指南

举例	型号	A	B	C	P	Q	面板/孔尺寸
标准	ZJFC Code No.	A500	B800	C800	P200	Q120	PA16

连接件		连接管		面板盒		面板
材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
铸铝	喷塑	铝合金	本色阳极	铝合金	本色阳极	不锈钢

注：面板盒可按图定做




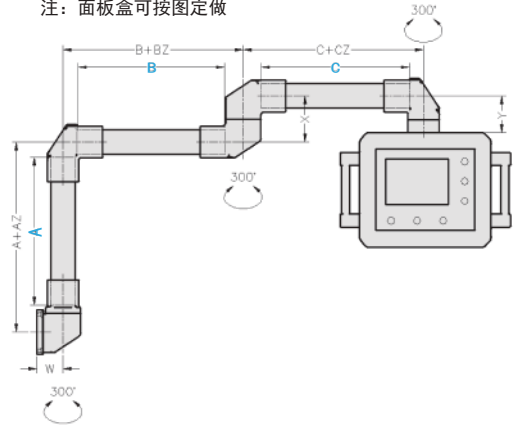


●底座尺寸：  
轻载型：4460

中载型：5575

●截面尺寸：  
轻载型：4460




 
中载型：5575

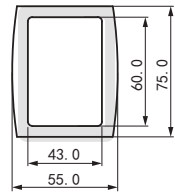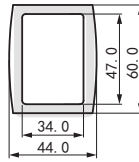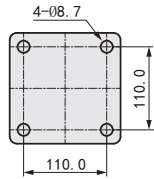

面板样式：PA

面板样式：PB

 面板样式：PC

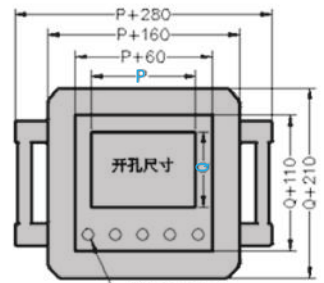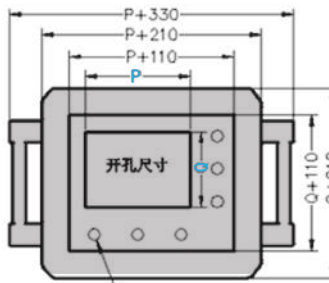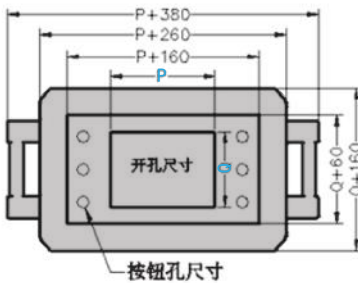

按钮孔尺寸

按钮孔尺寸

按钮孔尺寸

面板箱后面开门，前面为触摸屏和按钮安装板，两侧带把手

孔数选择注意：P+60≥50\*N(孔数)

承载	型号		悬臂长度			面板尺寸				W	AZ	BZ	CZ	X	Y	穿线孔 最小处尺寸
	Code	No.	A	B	C	P	Q	面板和孔尺寸								
轻载	ZJFC	4460	200~1500	200~1500	200~1500	140~400	90~300	PA	16	55	107	84	74	86	71	47×34
中载		5575	200~1500	200~1500	200~1500			PB		80	129.5	102.5	112	140	112	60×43