


# 脚轮 福马轮

code  
9天发货

## 选型指南

标准	举例	型号
	Code	No.
	<b>KVTB</b>	<b>100</b>

Code	支架				刹车形式	轮部		
	类型	材质	表面处理	材质		颜色	轴承	
<b>KVTB</b>	平底固定型	精密型	铝合金	喷塑	-	MC尼龙	蓝色	轴套

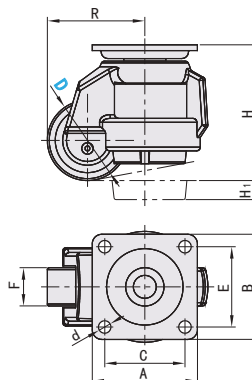

型号		D	H	H1	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
Code	No.												
<b>KVTB</b>	<b>40</b>	42	71	10	20	55	55	42	42	6.5	51	50	0.4
	<b>60</b>	50	82		25	73	73	58	58	7	61	250	0.8
	<b>80</b>	63	103	15	28	90	90	70	70	9	77.5	500	1.4
	<b>100</b>	75	120	12	30	95	95			11	90.5	750	1.9

## 框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱  
固定夹

触摸屏  
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·  
旋钮

手轮

铰链

门部件

