


蝶形铰链 限位型

选型指南

举例	型号	- A	
Code	No.		
标准	HY31A	6	120



Code	材质		本体
	本体	衬套	表面处理
HY31A	A6063	聚缩醛	阳极氧化处理

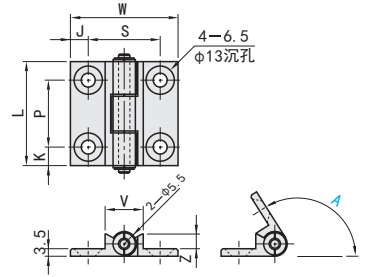

型号		A (角度)	容许负载		重量 (g)	L	W	K	P	J	S	V	Z
Code	No.		kg	N									
HY31A	6	120	10	98	37	47	48	8.5	30	8	32	17	6.8
		135			36								5.4
		150			35								4.2
	8	120	10	98	58	63	62	13	37	10	42	21	7.3
		135			56								5.8
		150			55								4.5

容许负载为使用2个时的数值。

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件