

拆卸式铰链 平型·拔插型

code
5天发货


选型指南

举例	型号
Code	No.
标准	HY56S 75




Code	材质	表面处理
HY56SG	SUS316	镜面抛光
HY56S		拉丝
HY57SG		镜面抛光
HY57S		拉丝

No. =50~75

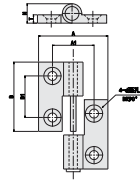

No. =100

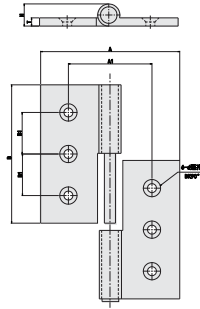

型号		A	B	A ₁	B ₁	H	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
Code	No.										
(左侧拔插型)	50	50	50	30	30	14	6	12.5	6.5	35	0.14
HY56SG	50A			35	35					0.14	
HY56S	65	65	65	40	45	0.23					
(右侧拔插型)	75	75	75	50	40	15				65	0.27
HY57SG	100	100	100	60	30	16			65	0.45	
HY57S											

容许负载为使用2个时的数值。

支柱

支柱座

支柱
固定夹触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件