

门部件 磁力扣


选型指南

标准	举例	型号
	Code	No.
	MX12CN	1


■ 磁力扣1



MX12CN1

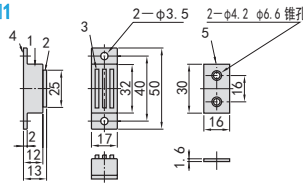

MX12CN2

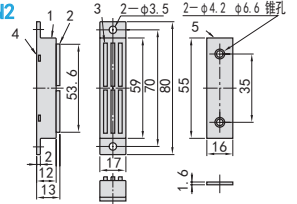



No.	零件名称	材质	表面处理
1	外壳	BSP	镀镍
2	磁轭	SPCC	镀镍
3	磁铁	铁氧体	-
4	底座	铝合金	阳极氧化处理
5	吸附板	SPCC	镀镍

型号		保持力 (kgf)	重量 (g)
Code	No.		
MX12CN	1	7	31
	2	10	63



■ 磁力扣2





MX11A1S

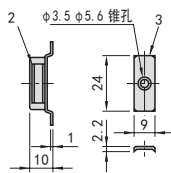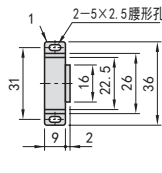

MX11A1

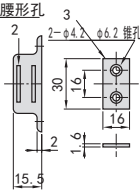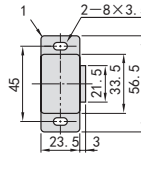

MX11A2

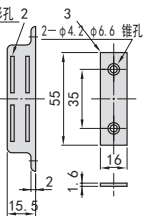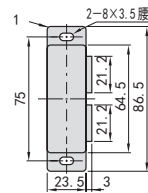

No.	零件名称	材质	表面处理
1	外壳	铝合金	阳极氧化处理
2	磁铁	铁氧体	-
3	吸附板	SPCC	镀镍

型号		保持力 (kgf)	重量 (g)
Code	No.		
MX11A	1S	0.5	7.4
	1	5.5	36.6
	2	9	71.9

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件