

## 可调把手 平型


code  
5天发货

### 选型指南

标准	举例	型号	- L -		颜色
		Code	M		
		BST23CB	5	12	B



Code	把手部		螺丝部		弹簧
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
BST23CB	锌压铸件	静电喷涂	S45C	四氧化三铁保护膜	SUS304-WPB
BST23S			SUS303	-	

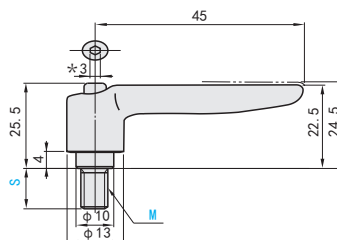

\* 此内六角孔是产品加工时的孔，并非安装时使用的孔。

型号		S	把手颜色	最大负载 Fmax. (N)		最大紧固力 Pmax. (KN)		参考重量 (g)
Code	M			SUS303	S45C	SUS303	S45C	
BST23CB BST23S	4	12 16 20 25	B (黑色)	48	80	1.8	3	33
	5	12 16 20 25 32	M (橙色)	65	108	2.9	4.8	34
	6	12 16 20 25 32	Y (银灰色)	110	184	4.1	6.8	40

## 框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱  
固定夹

触摸屏  
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·  
旋钮

手轮

铰链

门部件

