

可调把手 Y型


code
5天发货

选型指南

标准	举例	型号	Code	M	L	颜色
			BST29CB	5	16	B



Code	把手部		螺丝部		弹簧
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
BST29CB	锌压铸件	烤漆	S45C	四氧化三铁保护膜	SUS304-WPB
BST29S			SUS303	-	

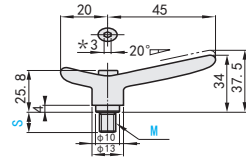

* 此内六角孔是产品加工时的孔，并非安装时使用的孔。

型号		S	把手颜色	最大负载 Fmax. (N)		最大紧固力 Pmax. (KN)		参考重量 (g)
Code	M			SUS303	S45C	SUS303	S45C	
BST29CB	4	16 25	B (黑色)	48	80	1.8	3	40
	5	16 20 25 32		65	108	2.9	4.8	
BST29S	6	12 16 20 25 32	Y (银灰色)	110	184	4.1	6.8	41

支柱

支柱座

支柱
固定夹触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

铰链1

门部件