

花样拉 外装型




选型指南

举例	型号	
	Code	L
标准	LS100S 100	



Code	材质	表面处理
LS100S	相当于SUS304	抛光

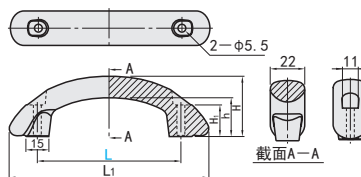

型号		L ₁	H	h	H ₁	容许负载 (N)	重量 (g)
Code	L						
LS100S	100	139	42	27	21	500	337
	150	190	44	29	20		434

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件