


方形拉手 圆角外装型



选型指南

标准	举例	型号	颜色	H
		Code A	B	51
		LS107P 21	- B	- 51

Code	类型	背面形状	材质	表面处理/颜色
LS107P	圆角型	平面	PA6+GF30	-

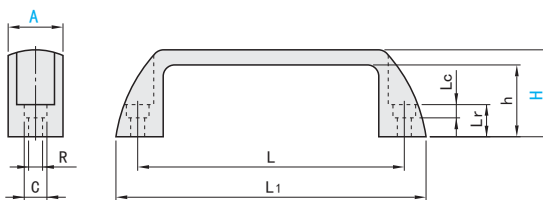

型号		拉手颜色	H	h	L	L ₁	R	C	L _r	L _c	容许负载 (N)	重量 (g)
Code	A											
LS107P	19	B(黑色) W(白色) M(橙色) R(红色) G(绿色)	36	30	90	108.5	5.5	9.5	11	6	500	23
			51	45								24
	21		36	30	93.5	112	6.5	10.5	13	7		25
			51	45								28
	26		41	34	117	139	8.5	13.3	15	9		38
			57	50								48
	27		45	37	132	156	6.5	10.5	13	7		54
			63	55								62
	28		52	42	152	177	6.5	10.5	13	7		66
			50	42								68
			71	63								86

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件

