


拉手 带垫圈圆形拉手\铝合金椭圆拉手

code
5天发货

选型指南

举例	型号	-	L	-	H	-	垫圈选择	型号
标准	Code D	-		-		-	Code L	
	LS15S 10	-	80	-	27	-	S	LS24A 100


带垫圈圆形拉手

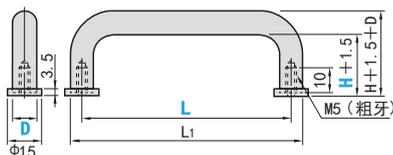

Code	材质	表面处理
LS15C	SUM22L	镀铬
LS15CB	或SUM24L	四氧化三铁保护膜
LS15S	SUS304	抛光
LS15AD		抛光
LS15AM	铝合金	本色阳极氧化处理
LS15AB		静电喷涂(黑色亚光)

型号		L	H	垫圈选择	L ₁	容许负载 (N)
Code	D					
LS15C LS15CB LS15S LS15AD LS15AM LS15AB	10	80	27	G (SUM22L+镀铬) B (SUM22L静电喷涂·黑色) S (SUS304)	90	2500
			50			
		100	27			
			50			
		110	27			
			50			
		120	27			
			50			
		125	27			
			50			
		160	27			
			50			
200	27					
	50					
250	27					
	50					

椭圆拉手

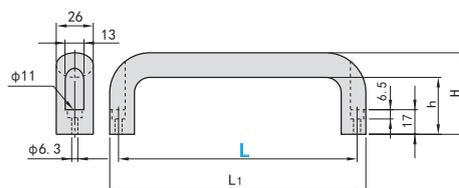

Code	材质	表面处理
LS24A	铝合金	滚筒抛光
LS24AB		静电喷涂(黑色亚光)
LS24AD		抛光
LS24AM		阳极氧化处理
LS24S	SUS304	喷砂
LS24SG		镜面抛光

型号		L ₁	H	h	容许负载 (N)
Code	L				
LS24A	100	114	47	30	1200
LS24AB	116	130	53	36	1200
LS24AD	132	146	55	38	800
LS24AM	150	164	67	50	600
LS24S	164	178	57	40	600
LS24SG	196	210			390

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件