

拉手 尼龙内螺纹拉手\铝合金管型拉手\铝管拉手

code
5天发货

框架部品及配件


选型指南

举例	型号 Code A	L	拉手颜色	型号 Code d	L	颜色	型号 Code L
标准	LS19L 26	105	B	LSAAX 20	180	B	LS28A 150

■ 尼龙内螺纹拉手





Code	材质
LS19L	拉手部
	螺紋部

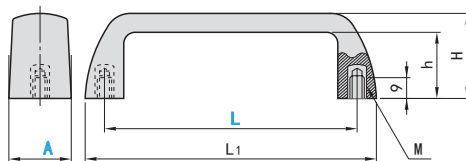

型号		L	拉手颜色	L ₁	H	h	M (粗牙螺紋)	容许负载 (N)	重量 (g)
Code	A								
LS19L	26	105	B(黑色) W(白色) M(橙色) R(红色)	121	37	29	6	500	55
		110	133	40	32	8	60		
		117							62

■ 铝合金管型拉手

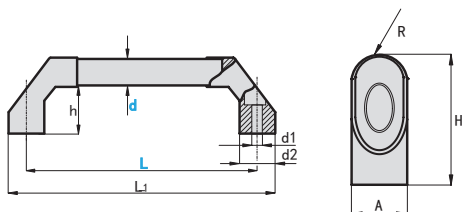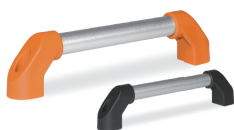


型号		L	颜色	L ₁	A	H	h	d ₁	d ₂	R
Code	d									
LSAAX	20	180	R: 橙色 B: 黑色	210	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	200		230	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	250		280	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	300		330	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	350		380	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	400		430	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	500		530	30	54	30	8.5	28	13.5
	20	600		630	30	54	30	8.5	28	13.5

材质: 尼龙座+铝管

■ 铝管拉手



Code	零件名称	材质
LS28A	管材	A6063
	弯头	玻璃纤维强化尼龙

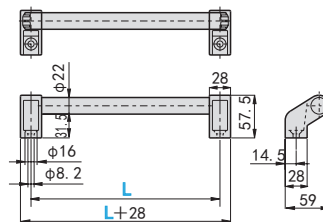

Code	L	适用螺栓
LS28A	150	平头螺栓M8
	200	
	250	
	300	
	400	
	500	
	600	

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件