

拉手 角形焊接拉手\圆棒焊接拉手\折叠拉手


选型指南

举例	型号
Code	L
标准	LS27S 110

■ 角形焊接拉手



Code	材质	表面处理
LS27S	相当于SUS304	抛光

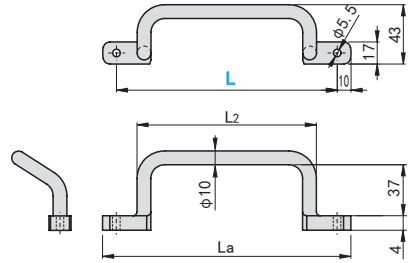


型号		La	L2
Code	L		
LS27S	110	130	80
	120	140	90
	125	145	95
	160	180	130
	200	220	170
	250	270	220

■ 圆棒焊接拉手



Code	材质	表面处理
LS22S	相当于SUS304	抛光

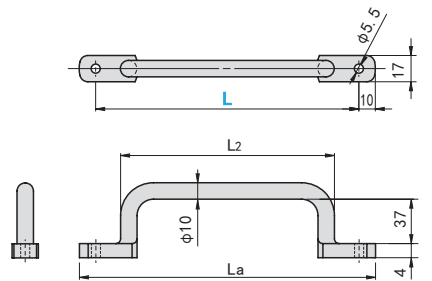


型号		La	L2
Code	L		
LS22S	110	130	80
	120	140	90
	125	145	95
	160	180	130
	200	220	170
	250	270	220

■ 折叠拉手



Code	材质	表面处理
LS26S	SUS304	抛光

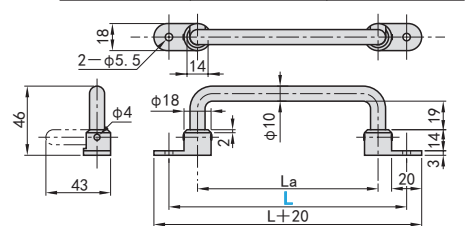

型号		La	容许负载 (N)	重量 (g)
Code	L			
LS26S	138	100	650	150
	158	120	545	160
	180	142	520	180
	218	180	500	200