

暗式拉手 外螺纹固定内装型


选型指南

标准	举例	型号	-	安装方式	型号	
	Code	A		Code	外螺纹型	
		LS34G	94	B	LS52SA	B


Code	背面形状	安装方式	材质	表面处理/颜色
LS34SG	平面	外螺纹	SUS304	镜面抛光
LS52SA	半弧形	外螺纹	SUS304	拉丝




LS34SG

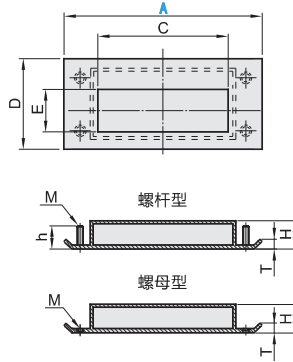


开孔尺寸

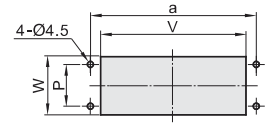

LS52SA

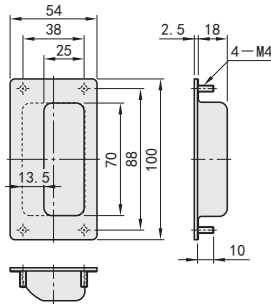

面板安装孔尺寸

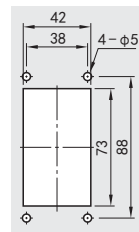

型号	外螺纹型	重量 (g)
Code		
LS52SA	B (外螺纹型)	85

型号	安装方式	C	D	E	H	h	T	M	开孔尺寸				参考重量 (kg/pcs)	
									a	W	V	P		
Code	94	B (螺杆型)	61	60	25	17	14	5	M4	76	43	63	32	0.08
	109.5		67.5	64		19.5				88	42	73	38	
	138		N (螺母型)	96	88	35				26	110	64	99	

支柱

支柱座

支柱固定夹

触摸屏支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·旋钮

手轮

铰链

门部件