


## 方型拉手 圆角内装型

## 选型指南

标准	举例	型号	
		Code	L
		LS36A	80



Code	材质	表面处理
LS36C	SUM22L	镀铬
LS36S	SUS304	抛光
LS36A	铝合金	抛光
LS36AC		静电喷涂(黑色亚光)
LS36AB		黑色阳极

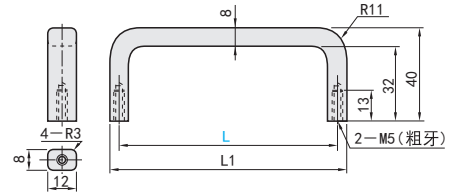

型号		L <sub>1</sub>	容许负载 (N)	参考重量 (g)
Code	L			
LS36A	80	88	2500	76
LS36AC	100	108		88
LS36AB	125	133		103
LS36S	160	168		125
LS36C	200	208		150
LS36C	250	258		180

支柱

支柱座

支柱  
固定夹触摸屏  
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·  
旋钮

手轮

铰链

门部件