

暗式拉手 外螺纹固定型

code
5天发货

选型指南

举例 标准	型号	型号	胶垫
	Code	Code A	
	LS48S N	LS49S 119	- N

Code	背面形状	安装孔	材质	表面处理
LS48S	平面	2个外螺纹	SUS304	镜面抛光
LS49S				



支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手


手柄·
旋钮

手轮


铰链

门部件


LS48S

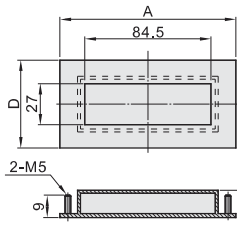


开孔尺寸

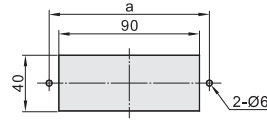

LS49S

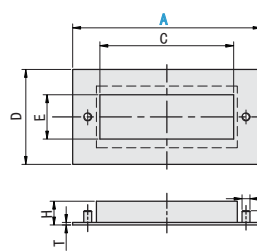

开孔尺寸

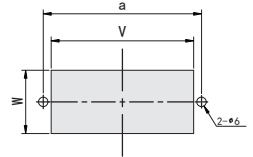

型号		A	D	H	a	参考重量 (kg/pcs)
Code	胶垫					
LS48S	无指定(带胶垫) N(不带胶垫)	119	60	15	100	0.07

型号		胶垫	开孔尺寸							参考重量 (kg/pcs)			
Code	A		C	D	E	H	h	T	M		a	W	V
LS49S	119	无指定(带胶垫) N(不带胶垫)	84.5	60	28	15	9	1.6	M5	100	40	90	0.07