


圆形拉手 定位内装型

code
5天发货

选型指南

举例	型号	L	H
标准	Code D	- 100 -	50
	LS68C 8		

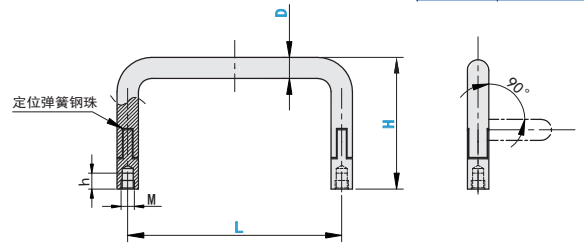

Code	材质	表面处理
LS68C	1215	镀铬
LS68S	SUS304	镜面抛光

型号		L	H	h	M	参考重量 (kg/pcs)
Code	D					
LS68C LS68S	8	80	50	6	5	0.1
		90				0.12
		100				0.14

支柱

支柱座

支柱
固定夹触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·
旋钮

手轮

铰链

门部件