

# 圆形拉手 内外安装型


 
code  
5天发货

## 选型指南

标准	举例	型号	
		Code	L
		<b>LS71C</b>	<b>80</b>



Code	材质	表面处理	附件		
			基座		螺纹部 材质
			材质	表面处理	
<b>LS71C</b>	SUM22L	镀铬	锌压铸件	静电喷涂(银色)	KFMS5-12 2个 相当于SUS304
<b>LS71S</b>	SUS304	抛光	SUS304	-	

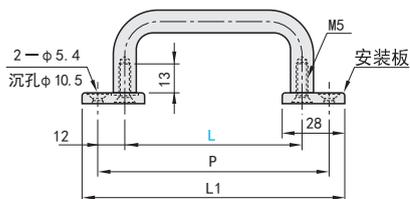

型号 Code	L	P	L <sub>1</sub>	容许负载 (N)
<b>LS71C</b> (钢制) <b>LS71S</b> (不锈钢)	<b>80</b>	104	118	2000
	<b>100</b>	124	138	
	<b>110</b>	134	148	
	<b>120</b>	144	158	
	<b>125</b>	149	163	
	<b>160</b>	184	198	
	<b>200</b>	224	238	
	<b>250</b>	274	288	

## 框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱  
固定夹

触摸屏  
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·  
旋钮

手轮

铰链

门部件