

角型拉手 带安装板斜拉型 · 内外装型


code
5天发货

选型指南

举例	型号
	Code L
标准	LS77C 66



Code	材质		表面处理	
	拉手	安装板	拉手	安装板
LS77C	SUM22L	SUS304	镀黑铬	-
LS77S	SUS304		抛光	
LS77Z	ADC		本色阳极氧化	

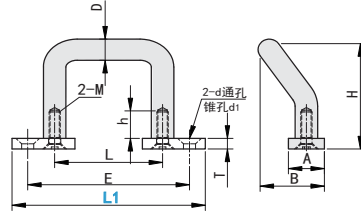

型号		D	E	A	d	d ₁	T	L ₁	H	B	h	M	负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
Code	L													
LS77C LS77S LS77Z	48	10	72	16	5.4	10.5	5	86	52	43	13	5	2000	0.09
	66		90					104						0.1
	88		112					126						0.11
	100		124					138						0.12
	110		134					148						0.12
	120		144					158						0.13
	125		149					163						0.13
	160		184					198						0.15

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄 ·
旋钮

手轮

铰链

门部件