

 

管形拉手 圆管外装型

选型指南


举例	型号
Code	L
标准	LS89A 200




Code	材质		表面处理/颜色	
	支架	圆管	支架	圆管
LS89A	铝合金(黑色)	SUS201	黑色	—
LS89C		碳纤维		
LS90F	PA	SUS304		黑色
LS90AF	PA6+GF30	A6063	本色阳极氧化	

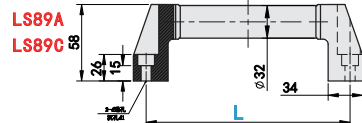

LS90AF

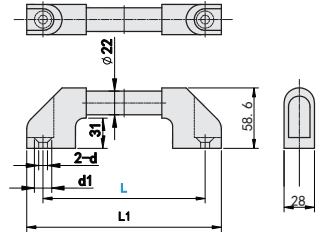

LS90F

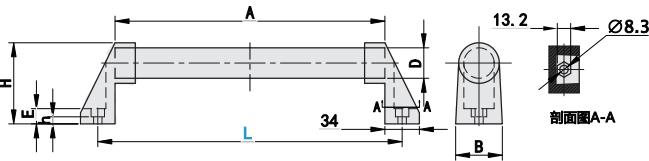

型号		L ₁	d	d ₁	参考重量 (kg/pcs)
Code	L				
LS89A LS89C	200	225	10	16.5	0.35
	250	275			0.43
	300	325			0.47
	350	375			0.51
	400	425			0.54
	500	525			0.65

型号		A	B	E	H	h	D	参考重量 (kg/pcs)
Code	L							
LS90F	300	266	46	15	80	7	30	0.29
	400	366						0.34
	500	466						0.39
	600	566						0.44
	700	666						0.49
	800	766						0.54

型号		L ₁	d	d ₁	参考重量 (kg/pcs)
Code	L				
LS90AF	150	180	8.2	16	0.13
	200	230			0.14
	250	280			0.16
	300	330			0.17
	400	430			0.21
	500	530			0.24
	600	630			0.27