

手柄 固定手柄\小型旋转握柄

选型指南

 
标准	举例	型号 Code M	型号 Code M-D	握柄颜色
		SBRAM 6	SBRH 6-13 - B	

■ 固定手柄




Code	形状	握柄部		
		材质	材质	表面处理
SBRAM	外螺纹型	酚醛树脂	SUM24L	铬酸盐光泽处理
SBRAAF	内螺纹型	酚醛树脂		-

SBRAM



SBRAAF

 


型号		D	d	d1	d2	A	ℓ	H	La	Lf	重量 (g)	
Code	M (粗牙螺纹)										SBRAM	SBRAAF
SBRAM (外螺纹型) SBRAF (内螺纹型)	6	17	12	8	6.5	1.5	1.8	40	13	20	15	10
	8	21	17	11	8.5	2	4.5	50	16	26	31	20
	10	25	20	13	10.5		5	65	20	33	60	37
	12	28	21	16	12.5	2.5		85	25	40	98	61

■ 小型旋转握柄




Code	形状	握柄部		
		材质	材质	表面处理
SBRH	外螺纹型	尼龙6	SUM22L	四氧化三铁保护膜
SBRF	内螺纹型			

SBRH 外螺纹型

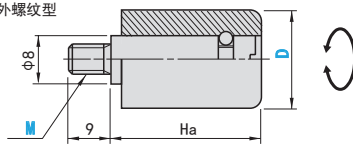

SBRF 内螺纹型

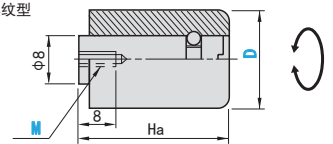

注：装在把手等上面后，只有握柄可以旋转

型号		握柄颜色	Ha	重量 (g)
Code	M (粗牙螺纹)-D			
外螺纹型 SBRH	6-13	B (黑色) W (白色)	18.8	12.5
	6-14		20.8	13.5
	6-16		23.8	15.5
内螺纹型 SBRF	5-13	B (黑色)	18.8	7.5
	5-14		20.8	8.5
	5-16		23.8	9.5