

Small Cooling Units

Dachlüfter

für TS, TS-IT für den Officebereich

Dieses Dachlüftungskonzept steht ganz unter dem Zeichen der Leistungs-, Montage- und Kostenvorteile beim Einsatz von integrierten Lüftungssystemen. Dieser Dachlüfter kann mit und ohne Dachblech bestellt werden. Als herausragendes Merkmal gilt außerdem der enorme Volumenstrom im Verhältnis zur sehr geringen Geräuschentwicklung. Dies prädestiniert für den Einsatz in sensiblen Officebereichen.

Technische Daten:

- Bei 3164.620 vormontiert auf Dachblech, geschlossen, Basis TS
- Einfache Montage, das Fertigen von Montageauschnitten entfällt völlig
- Radialventilator

Farbe:


- RAL 7035

Lieferumfang:

- Anschlussfertig verdrahtet
- Befestigungsmaterial

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

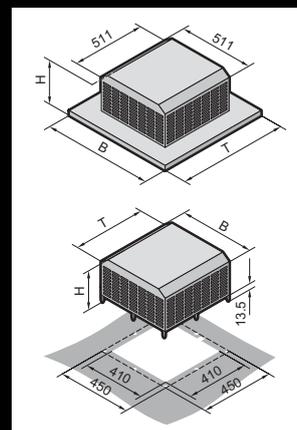

Best.-Nr.	3164.620	3164.230	Seite
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Luftleistung, freiblasend m³/h	1500¹⁾	1500¹⁾	
Ausführung	mit Dachblech	ohne Dachblech	
Breite (B) mm	800	511	
Höhe (H) mm	240	227	
Tiefe (T) mm	800	511	
Nennleistung W	68/81	68/81	
Bemessungsstrom A	0,3/0,35	0,3/0,35	
Geräuschpegel dB (A)	40	40	
Betriebstemperaturbereich	+20°C...+55°C	+20 °C ... +55 °C	
Zubehör			
Temperaturanzeige in 1 HE Patch-Panel	7109.035	7109.035	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler	3114.200	3114.200	379
Schaltschrank-Innentemperaturregler	3110.000	3110.000	379

¹⁾ 800 m³/h bei 40 Pa Gegendruck unter Verwendung von zwei belüfteten Sockelblenden 8100.802 im Sockelsystem Flex-Block

Lüfterblech

für TS-IT

Für eine aktive Belüftung. Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.

Technische Daten für einen Lüfter:

- Lüftererweiterungssatz 7980.000, siehe Seite 438

Technische Daten Temperaturregler:

- Bemessungsbetriebsspannung: 250 V
- Temperaturbereich: +5°C...+55°C

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- 1 Lüftereinheit
- 2 Lüfter
- 1 Temperaturregler
- 1 Anschlusskabel, offen
- Befestigungsmaterial


Hinweis:

- Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker



Zubehör:

- Lüftererweiterungssatz, siehe Seite 438

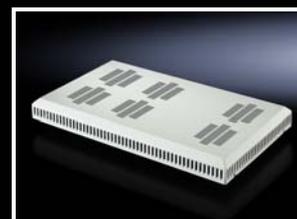

B x T mm	Anzahl der vorverdrahteten Lüfter	Anzahl der möglichen Lüfter	Best.-Nr.
800 x 600, 600 x 1000, 600 x 1200	2	3	5502.010
800 x 800, 800 x 1000, 800 x 1200	2	6	5502.020