


Kabelführung

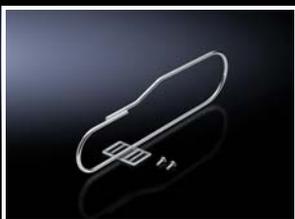

Kabelmanager

- Zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme von Kabelreserven und Überlängen. Die Elemente lassen sich wahlweise einzeln oder kombiniert zur Kabelführung einsetzen. Sie lassen sich zu Halb- oder Vollkreiselementen kombinieren.
- Erlaubt den Einsatz an Ecken und Kanten und ermöglicht so die geschützte Kabelführung um diese herum
- Oberhalb des Kreisbogens einsetzbare Fixierungs-Clips halten die geführten Kabel innerhalb der Elemente zurück. Die Elemente sind außerdem in axialer Richtung anreihbar und ermöglichen so eine HE-bezogene Kabelführung zur Montageebene oder eine Kanalisierung der Kabelstränge untereinander.

Material:

- Kunststoff, UL 94-V0


Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- Inkl. Fixierungs-Clips und Befestigungsmaterial

	VE	Best.-Nr.
Maxi-Kit	20 St.	5502.405

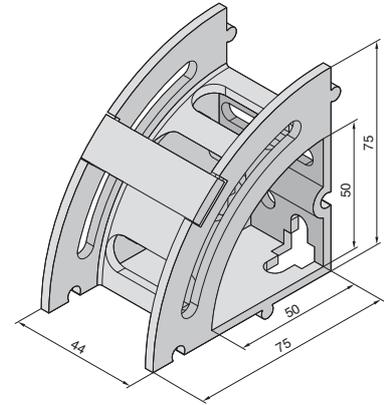

Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19"-Profilschienen).

Material:

- Stahl

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungszubehör

Abmessungen mm	VE	Best.-Nr.
125 x 85	10 St.	7111.900
125 x 65	10 St.	7111.000
85 x 43	10 St.	7112.000

Rangierbügel

Zur Aufnahme von großen Kabelmengen. Rangierbügel zur seitlichen Befestigung an 482,6 mm (19"-Profilen) in 800 mm breiten Netzwerkschränken.

Der Befestigungsbügel wird asymmetrisch befestigt, dieses schafft einen Freiraum von ca. 110 mm vor der 19"-Ebene. So lassen sich auch große Kabelmengen gut rangieren.

Material:

- Stahl

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen mm	VE	Best.-Nr.
330 x 90/70	4 St.	7220.600