



Kabelschlauch

Die stabilen, robusten Wellrohre sorgen für eine sichere Kabelführung zwischen Maschine und Bedienpult bzw. Schaltschrank.

Die geteilte Ausführung hat folgende Vorteile:


- Problemlose Nachinstallation
- Einfaches Verlegen von vorkonfektionierten Leitungen
- Schnelleres Einziehen von Leitungen, besonders bei langen Strecken

Material:

Polyamid, selbstverlöschend nach UL 94

NW	Ø innen in mm	Ausführung	Best.-Nr. SZ
50	46	geschlossen	2589.140
50	43	teilbar	2589.150
29	27	geschlossen	2589.100

VE = 25 m

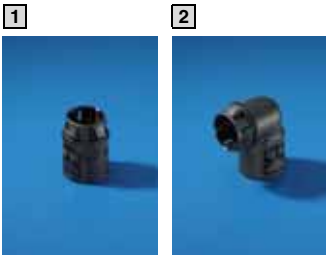

Anschlusszubehör

für Kabelschlauch

Die Versionen mit Nennweite 29 mm können einfach in ein Durchgangsloch gesteckt werden. Innengewinde oder Gegenmutter sind nicht erforderlich.

Material:

Polyamid, selbstverlöschend nach UL 94

Lieferumfang:

SZ 2589.160/SZ 2589.170:
2 Anschlussverschraubungen,
2 Sechskantmuttern.

SZ 2589.110/SZ 2589.120:
2 Steckanschlüsse.

NW	Ausführung	Gerade	Winkel	Montagelochung Ø in mm	VE	Best.-Nr. SZ
1 50	Verschraubung	■		51	2 St.	2589.160
2 50	Verschraubung		■	51	2 St.	2589.170
3 29	Steckanschluss	■		37	2 St.	2589.110
4 29	Steckanschluss		■	37	2 St.	2589.120



Halter

für Kabelschlauch

Material:

Polyamid, selbstverlöschend nach UL 94

Lieferumfang:

Halter

Hinweis:

Befestigung über Schrauben M6 oder alternativ Blechschrauben, Ø 5,5 mm, siehe Seite 1011.

NW	VE	Best.-Nr. SZ
50	10 St.	2589.180
29	10 St.	2589.130



Montage an Standfuß CP 6141.100, siehe Seite 290



Montage an Compact-Panel CP 6340.000 - .420, siehe Seite 231