



Systemausbau Seite 507 **Monitore, Tastaturen** Seite 706/707 **Klimatisierung** Seite 307 **Standpulte Edelstahl** Seite 186

Material:

- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
- Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Montageplatte: Stahlblech 3,0 mm

Oberfläche:

- Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche

Schutzart NEMA:

- NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche

Lieferumfang:

- Gehäuse, hinten und seitlich geschlossen
- Tür bzw. Doppeltür vorne, mit Stangenverschluss
- Montageplatte
- Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell
- Boden offen für individuelle Kabeleinführung

Hinweis:


- Bei 2-türiger Variante ist die Bodenöffnung zweigeteilt, es werden 2 Satz Bodenbleche benötigt.

Approbationen:

- UL
- cUL

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

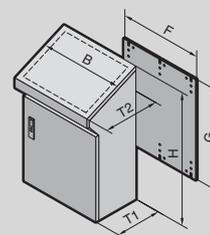

Breite (B) mm	VE	600	800	1000	1200	Seite
Höhe (H) mm		960	960	960	960	
Tiefe, unten (T1) mm		400	400	400	400	
Tiefe, oben (T2) mm		520	520	520	520	
Montageplattenbreite (F) mm		530	730	930	1130	
Montageplattenhöhe (G) mm		900	900	900	900	
Best.-Nr.	1 St.	6746.500	6748.500	6740.500	6742.500	
Tür(en)		1	1	2	2	
Zubehör						
Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm	1 Satz	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	513
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	1 Satz	8601.040	8601.040	8601.040	8601.040	514
Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm	1 Satz	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	513
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	1 Satz	8602.040	8602.040	8602.040	8602.040	514
Traverse	2 Satz	8601.450	8601.450	8601.450	8601.450	520
Bodenbleche		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	525
Schienen für Innenausbau	4 St.	s. Seite	5001.051	s. Seite	s. Seite	605
TS System-Chassis 17 x 73 mm		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	606
TS Montageschiene 18 x 38 mm	4 St.	8612.240	8612.240	8612.240	8612.240	609
Kabelabfangschienen	1 St.	5001.080	5001.081	5001.082	5001.083	665
Schaltplantaschen aus Stahlblech	1 St.	4116.500	4118.500	4115.500	4116.500	578
TP Aluminiumleiste	1 St.	6731.120	6731.120	6731.120	6731.120	117
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	562