


# Türen/Verschlüsse

## Ausbauzubehör für modulare Frontgestaltung TS

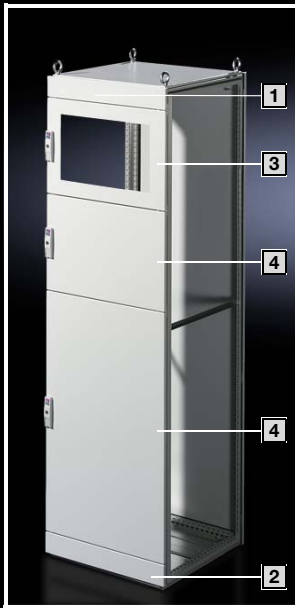

### Modulare Frontgestaltung

#### für Anreih-Systeme TS 8

(siehe Seite 76)

Geeignet für 400, 600 und 800 mm breite TS

Schränke anstelle von Tür oder Rückwand.

Die Teiltüren mit und ohne Sichtscheibe inkl. Trennstegen können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich.

Was Sie für Ihre individuelle Frontgestaltung benötigen, sehen Sie an unserem nebenstehenden Beispielaufbau:

- 1 Frontblende, oben
- 2 Frontblende, unten
- 3 Teiltür mit Sichtscheibe
- 4 Teiltür

#### Schutzart nach IEC 60 529:

- IP 54, bei komplettiertem Schrank



### Teiltüren

#### für TS

Der Türanschlag ist wahlweise rechts oder links möglich. Die Befestigung der Teiltür erfolgt bohrenslos am TS Schrank. Bei Teiltüren ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens 2305.000 möglich.

Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung F, ab einer Höhe von 600 mm austauschbar gegen Komfortgriff.

#### Material:

- Teiltür: Stahlblech, 2 mm
- Sichtscheibe: 3 mm Einscheibensicherheitsglas

#### Oberfläche:

- Strukturlack

#### Farbe:

- RAL 7035

#### Lieferumfang:

- Inkl. Trennsteg, Scharniere und Verschlussteile
- Inkl. Befestigungsmaterial

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Frontblenden, oben, siehe Seite 553 oder Blende, oben scharniert, siehe Seite 554
- Frontblenden, unten, siehe Seite 553

#### + Zubehör:

- Monitorrahmen 2305.000, siehe Seite 558
- Verschluss-Einsätze, Ausführung F, siehe Seite 570
- Komfortgriff, siehe Seite 564
- Montagelochleisten, siehe Seite 553

#### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

#### Für Schrankbreite 400 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
150	-	1 St.	9672.141
200	-	1 St.	9672.142
300	-	1 St.	9672.143
400	-	1 St.	9672.144
600	-	1 St.	9672.146
800	-	1 St.	9672.148
1000	-	1 St.	9672.140
1600	-	1 St.	9672.156
1800	-	1 St.	9672.158
2000	-	1 St.	9672.150

#### Für Schrankbreite 600 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
150	-	1 St.	9672.161
200	-	1 St.	9672.162
300	-	1 St.	9672.163
400	-	1 St.	9672.164
600	-	1 St.	9672.166
600	■	1 St.	9672.167
800	-	1 St.	9672.168
800	■	1 St.	9672.169
1000	-	1 St.	9672.160
1600	-	1 St.	9672.176
1800	-	1 St.	9672.178
2000	-	1 St.	9672.170

#### Für Schrankbreite 800 mm

Höhe mm	Mit Sichtscheibe	VE	Best.-Nr.
150	-	1 St.	9672.181
200	-	1 St.	9672.182
300	-	1 St.	9672.183
400	-	1 St.	9672.184
600	-	1 St.	9672.186
600	■	1 St.	9672.187
800	-	1 St.	9672.188
1000	-	1 St.	9672.180
1600	-	1 St.	9672.196
1800	-	1 St.	9672.198
2000	-	1 St.	9672.190