

Türen/Verschlüsse

Sichtfenster/Bedientableaus

Bedientableau

Für Anbau an

- AE anstelle Tür
- Flächen

Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern, 3 mm Aluminiumplatte, von innen befestigt und gegen den Rahmen abgedichtet.

Material:

- Aluminium, natur eloxiert

Schutzart nach IEC 60 529:

- IP 54

Lieferumfang:

- Aluminium-Rahmen
- Tableauplatte
- Scharniere
- Haltestücke

Einsetzbar als Türvariante für AE	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Best.-Nr.
1001.600 1002.600 1002.600 1032.500 1035.500	197	297	34	2740.000¹⁾
1004.600 1011.600 1030.500 1031.500	377	297	34	2741.000
1006.500 1006.600 1380.500	377	377	34	2742.000
1008.600 1038.500 1338.500	377	597	34	2743.000
1007.600 1013.600 1050.500 1350.500	497	497	34	2745.000
1009.600 1039.500 1339.500	597	377	34	2744.000
1010.500 1010.600 1060.500 1360.500	597	597	34	2746.000

¹⁾ Bei AE nur auf der Rückwand verwendbar

Bestückbare Fläche:

(Breite -70 mm) x (Höhe -70 mm)


Abmessungen Aluminiumplatte:

(Breite -54 mm) x (Höhe -54 mm)



Zubehör:

- Vorreiberverschluss 2749.000, siehe Seite 559

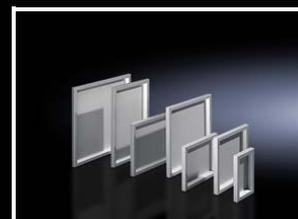

Vorreiberverschluss

Nachträglich bei Bedientableaus in die Bedienfläche oder Gehäusewand einsetzbar.

Serienmäßiger Doppelbart-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung C und Kunststoff-Handgriff, Ausführung C.

VE	Best.-Nr.
1 St.	2749.000



Zubehör:

- Verschluss-Einsätze, Ausführung C, siehe Seite 570
- Kunststoff-Handgriff, Ausführung C, siehe Seite 569



Sichtfenster

für Bedientableau

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen. Mit einer Aufbauhöhe von max. 35 mm.

Material:

- Rahmen: Aluminium, natur eloxiert
- Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben

Lieferumfang:

- Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E

Für Bedientableau	Best.-Nr.
2741.000	2791.000
2742.000	2792.000

