

Türen/Verschlüsse

Tür, innen

Montagestege

Zum Befestigen von

- Kabelkanälen
- Kabelschlauch-Halter
- Berührungsschutz-Abdeckungen
- Türereinbauten
- Kabelabfangung und -fixierung

Lochung Ø 4,5 mm im DIN-Maßraster 25 mm

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial



Zubehör:

- Blechschrauben und gewindeformende Schrauben M5, siehe Seite 625

Für TS, SE, CM, TP


Für Türbreite mm	Länge mm	VE	Best.-Nr.
400	290	20 St.	4594.000
500	390	20 St.	4309.000
600	490	20 St.	4596.000
800	690	20 St.	4598.000
900	790	20 St.	4579.000
1000	890	20 St.	4599.000

Für AE

Für Schränke AE	VE	Best.-Nr.
1018.600 ²⁾ , 1019.500 ²⁾ 1050.500 ¹⁾ , 1057.500 1100.500, 1110.500 1114.500 ¹⁾ , 1130.500 1213.500 ¹⁾ , 1350.500 ¹⁾	20 St.	2325.000
1009.600 ²⁾ , 1376.500 1012.500 ²⁾ , 1039.500 1054.500, 1058.500 1060.500, 1076.500 1090.500, 1260.500 ¹⁾ 1339.500, 1360.500	20 St.	2326.000
1014.500 ²⁾ , 1073.500 1077.500	20 St.	2327.000
1016.500 ²⁾ , 1017.500 ²⁾ 1055.500, 1180.500 1280.500 ¹⁾	20 St.	2328.000

¹⁾ Für diese AE-Typen Montagestege an der Vorprägung ablängen

²⁾ Nur in Verbindung mit Montage-Lochleiste (siehe Seite 576)

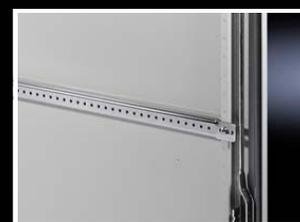

Distanzbolzen

Das universelle Befestigungselement für alle Fälle bei denen ein Abstand zur Befestigungsebene benötigt wird. Mit selbstformendem Gewinde für Durchmesser 4,5 mm. Auf der Rückseite können mit Blechschrauben 5,5 x 13 mm folgende Elemente befestigt werden:

- Hut-/Tragprofilschienen
- Berührungsschutzabdeckungen
- Hauptschalterblenden
- Kabelabfangschienen
- etc.

Material:

- Sechskantstahl (SW8)

Oberfläche:

- Verzinkt



Zubehör:

- Blechschrauben 5,5 x 13 mm, siehe Seite 625

Länge mm	VE	Best.-Nr.
25	12 St.	2311.225
50	12 St.	2311.250

