



Vorreiberverschluss HD




Ausführung im Hygienic Design für eine leichte und sichere Reinigung.

Einsatzgebiete:

- Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl (außer AE 1017.XXX und AE 1019.XXX).
- Integration in kundenspezifischen Anwendungen, z. B. Abdeckungen von Maschinenverkleidungen.

Material:

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

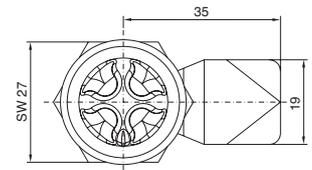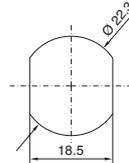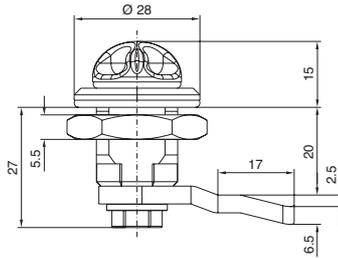

VE	Best.-Nr. HD
1 St.	2304.010

Lieferbar ab Juli 2008.

+ Zubehör:

Schaltschrank-Schlüssel HD, siehe HB 32, Seite 301.



Verschluss-Einsatz HD

Ausführung F

Ausführung im Hygienic Design.

Einsatzgebiete:

- Anreih-System TS 8
- PC-Schranksysteme, Basis TS 8
- Industrial Workstations, Basis TS 8
- Komfortgriffe für Verschluss-Einsätze

Material:

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

VE	Best.-Nr. HD
1 St.	8611.400

Lieferbar ab Oktober 2008.

+ Zubehör:

Schaltschrank-Schlüssel HD, siehe HB 32, Seite 301.



Aufsatz mit Schräge HD

für TS 8

Zum Nachrüsten einzelner oder angereicherter TS 8-Schränke aus Stahlblech, lackiert bzw. Edelstahl.

Eigenschaften:

- Höhe vorne: 35 mm.
- Dachüberstand vorne: 8 mm.
- Größtmögliche Öffnung an der Anreihstelle zum Nachbardach.

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial und aller erforderlichen Dichtungen.

Ausführungskennziffer



Dachneigung

- 1 – 30°
(EHEDG-Standard)
2 – 45°

Schränkbreite mm¹⁾

Schränktiefe mm

Aufbau (von vorne gesehen)

- 1 – für Einzelschrank
2 – für angereicherten Endschrank links²⁾
3 – für angereicherten Endschrank rechts²⁾
4 – für angereicherten Schrank mittig²⁾

¹⁾ Max. 1200 mm

²⁾ Jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör.

Beispiel:

Aufsatz mit Schräge HD, 30° Dachneigung, für TS 8 Einzelschrank mit Breite x Tiefe 800 x 600 mm.



Ausführung	VE	Best.-Nr. HD
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Strichschliff Korn 400	1 St.	4000.039
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), Strichschliff Korn 400	1 St.	4000.049
Stahlblech, pulverlackiert RAL 7035	1 St.	4000.059

Lieferzeit auf Anfrage.